

EA573SN-2~38 Hex-PLUS T型ドライバー




対応ビス




※画像は代表画像です

- 軸部ニッケルメッキ
- 六角先端部はHex-Plus仕様

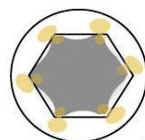

Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。

Hexネジ頭

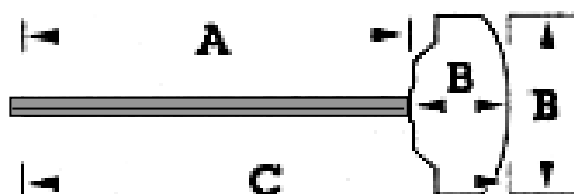

※全て取扱中止になりました。

	先端(六角対辺)	A	B	C
EA573SN-2	2.0mm	100mm	27mm/61mm	127mm
EA573SN-2.5	2.5mm	100mm	27mm/61mm	127mm
EA573SN-3	3.0mm	100mm	33mm/70mm	133mm
EA573SN-4	4.0mm	100mm	33mm/70mm	133mm
EA573SN-5	5.0mm	100mm	44mm/87mm	144mm
EA573SN-6	6.0mm	100mm	44mm/87mm	144mm
EA573SN-8	8.0mm	100mm	44mm/87mm	144mm
EA573SN-10	10.0mm	100mm	44mm/87mm	144mm
EA573SN-13	3.0mm	150mm	33mm/70mm	183mm
EA573SN-14	4.0mm	150mm	33mm/70mm	183mm
EA573SN-15	5.0mm	150mm	44mm/87mm	194mm
EA573SN-16	6.0mm	150mm	44mm/87mm	194mm
EA573SN-18	8.0mm	150mm	44mm/87mm	194mm
EA573SN-22	2.0mm	200mm	27mm/61mm	227mm
EA573SN-22.5	2.5mm	200mm	27mm/61mm	227mm
EA573SN-23	3.0mm	200mm	33mm/70mm	233mm
EA573SN-24	4.0mm	200mm	33mm/70mm	233mm
EA573SN-25	5.0mm	200mm	44mm/87mm	244mm
EA573SN-26	6.0mm	200mm	44mm/87mm	244mm
EA573SN-27	7.0mm	200mm	44mm/87mm	244mm
EA573SN-28	8.0mm	200mm	44mm/87mm	244mm
EA573SN-30	10.0mm	200mm	44mm/87mm	244mm
EA573SN-33	3.0mm	350mm	33mm/70mm	383mm
EA573SN-34	4.0mm	350mm	33mm/70mm	383mm
EA573SN-35	5.0mm	350mm	44mm/87mm	394mm
EA573SN-36	6.0mm	350mm	44mm/87mm	394mm
EA573SN-38	8.0mm	350mm	44mm/87mm	394mm

