

# EA573TN-3~10 T型早回し六角棒レンチ




フック等への取り付けに  
便利な引っ掛け穴付  
・サイズ(穴直径×深さ)  
-3...φ7×10mm  
-4、-5...φ10×16mm  
-6~-10...φ11×21mm

-10のみ丸軸になって  
います。

先端のみ六角軸です。  
軸長: 42mm

-3と-10のみ他品番と大きく  
形が違います。

- 手にフィットするグリップ形状
- 早回し付\*

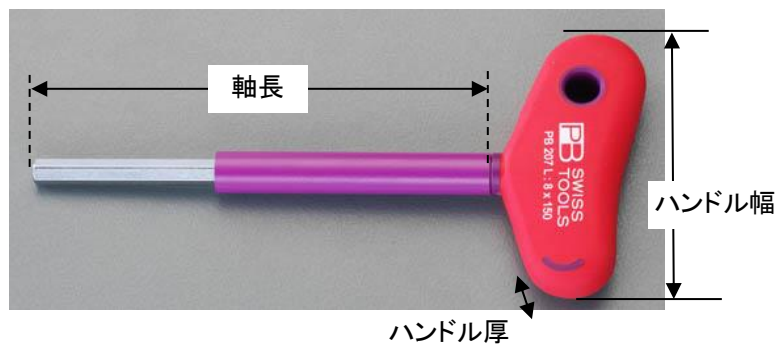


※全て取扱中止になりました。

品番	サイズ	全長	軸長	ハンドル幅	ハンドル厚	早回し部分	重量(g)
EA573TN-3	3.0	142.5	100.0	42.0	10.5	φ8.0×55.0	23
EA573TN-4	4.0	190.0	150.0	64.0	16.5	φ9.0×80.0	54
EA573TN-5	5.0						64
EA573TN-6	6.0	198.5	94.0	22.0	φ14.0×90.0	123	
EA573TN-8	8.0					159	
EA573TN-10	10.0	250.0	200.0			φ14.0×90.0	204

単位: mm

※  
早回しとは…

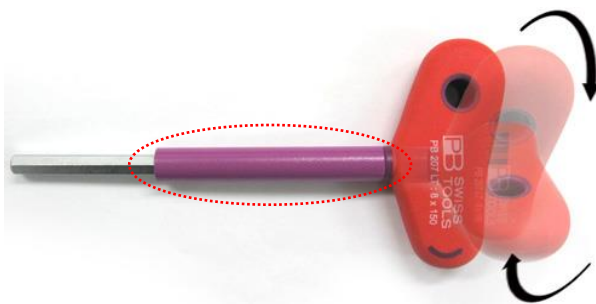

六角軸に取り付けられている紫色のカバー部分は  
空回りするようになっており、カバーを押さえながら  
ハンドルを回せば、ネジ類を素早く回す事が出来ます。