


ステーブル

T3ステーブル



●T3ステーブル(線材:幅0.7mm×厚さ:0.5mm)

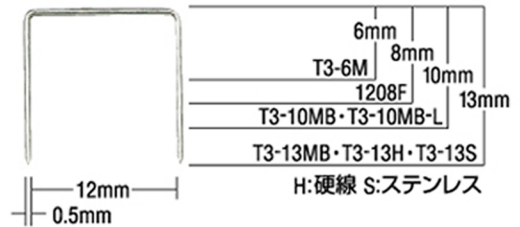

仕様

エスコ取扱はEA品番のあるもののみです。

商品名	商品品番	全長(mm)	先端形状	材質	EA品番	備考
1208F	MS92639	8	チゼルポイント	鉄	EA575AA-1	
T3-10MB	MS92630	10	チゼルポイント	鉄	EA575A-1	
T3-10MB-L	MS92631	10	チゼルポイント	鉄		
T3-13H	MS92620	13	チゼルポイント	鉄		
T3-13MB	MS92611	13	チゼルポイント	鉄		
T3-13S	MS92608	13	チゼルポイント	ステンレス		◆
T3-6M	MS92635	6	チゼルポイント	鉄		

入数

商品名	商品品番	JANコード	一箱入数 (本)
T3-13S	MS92608	4902870530938	1000本
T3-13MB	MS92611	4902870500139	1000本
T3-13H	MS92620	4902870500153	1000本
T3-10MB	MS92630	4902870500115	1000本
T3-10MB-L	MS92631	4902870500122	2000本
T3-6M	MS92635	4902870648053	2000本
1208F	MS92639	4902870500375	2000本