

ガンタッカ

TG-A (N)



●T3ステープル (線材:幅0.7mm×厚さ:0.5mm)



T3ステープル寸法図

主な特長



エスコ取扱はTG-A(N)のみです。





- 建築用ラス張りに、また紙・フェルト張りに
- 断熱材・外壁シート打ちをラクにこなせる
- 荷札張り、天井材打ちに！
- ステープルの装填は、スピーディーなワンタッチ方式を採用

※ステープルの装填方法に関する問い合わせが増えております。取扱説明書をよくお読みになりまして、装填を行ってください。

【マックス ガンタッカシリーズ】


	EA品番	ボディ 堅牢性	打込力		使用消耗品サイズ	
			軟木	硬木	肩幅	足長さ
TG-H (C)	EA575AA	△	○	△	12mm	6～8mm
TG-A	EA575A	◎	○	△	12mm	6～13mm

※硬木には打ち込めない場合があります。
※ガンタッカシリーズの打込力は、ほぼ同じです。

仕様

カラー	商品品番	商品名称	EA品番	JANコード	質量	700g
茶	TG91116	TG-A(N)	EA575A	4902870 677749	寸法(HxWxL)	160x34x176(mm)
					ステープル装填本数	150本
					ステープル足長さ	6・8・10・13(mm)
					使用ステープル	T3-6M・1208F T3-10MB(-L) T3-13MB・T3-13H T3-13S

【使用ステープル寸法図】

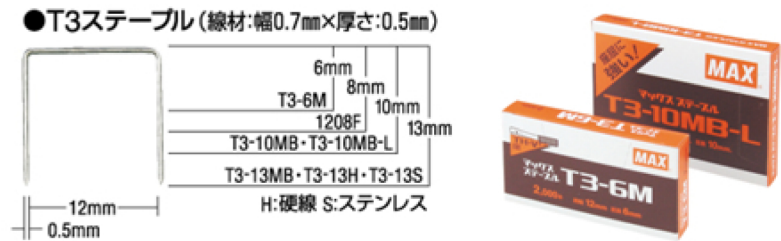

適合消耗品

エスコ取扱はEA品番のあるもののみです。

商品名	商品品番	全長(mm)	先端形状	材質	EA品番	備考
1208F	MS92639	8	チゼルポイント	鉄	EA575AA-1	
T3-10MB	MS92630	10	チゼルポイント	鉄	EA575A-1	
T3-10MB-L	MS92631	10	チゼルポイント	鉄		
T3-13H	MS92620	13	チゼルポイント	鉄		
T3-13MB	MS92611	13	チゼルポイント	鉄		
T3-13S	MS92608	13	チゼルポイント	ステンレス		◆
T3-6M	MS92635	6	チゼルポイント	鉄		