


EA575D - 21 ~ D - 26 ポリウレタン無反動ハンマー



品番	全重量	頭径	全長
D-21	283g	31mm	270mm
D-22	680g	45mm	305mm
D-23	1020g	55mm	345mm
D-24	1360g	60mm	375mm
D-25	1642g	65mm	385mm
D-26	5380g	80mm	927mm

材質...一体成形ウレタン

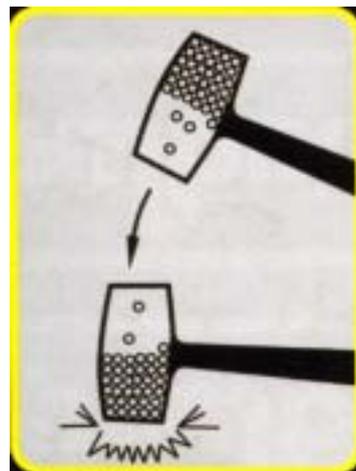

使用現場

屋内作業: 金型工場、機械工場、組立ライン作業、機械修理作業、家具工場
電機修理作業、インテリア、店舗設計等

屋外作業: ビル建設及び解体等土木作業、鉄道保全作業、各種機械取付工事等
各種メンテナンス: 電話工事、冷暖房・空調・配管工事、自動車修理、板金等