


製品詳細

SUS コンビネーションハンマー

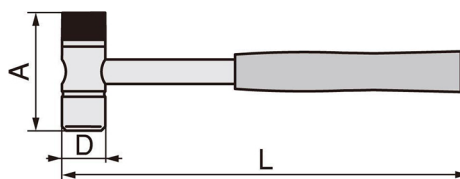

仕様

製品番号	規格	寸法(mm)A	寸法(mm)D	寸法(mm)L
SBHC-10	1.0ポンド	87	32	300

質量(g)	材質
540	ヘッド部はマルテンサイト系ステンレス

※ヘッドの黒の部分、シャフト、柄部分はステンレスではありません。交換ヘッドBHC-10Hが適応可（コンビネーションハンマー BHC）

ご使用上の注意

警告

- 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。 / Work in the center of impacting face.
- 作業時には、必ず保護めがねを着用してください。 / Wear goggles.
- 常に周囲の安全を確認し、保護めがねや防具を使用してください。 / Use goggles and protecting devices.

注意

- SUSツールは非磁性ではありません。 / SUS tools are not nonmagnetic.