

## EA575VB-21～-27 ボールピンハンマー




### ◆仕様

品番	EA575VB-21	EA575VB-22	EA575VB-23	EA575VB-24
頭重量	115g	225g	340g	450g
全長	260mm	298mm	305mm	349mm
品番	EA575VB-25	EA575VB-26	EA575VB-27	
頭重量	570g	680g	900g	
全長	381mm	387mm	400mm	

### ◆特長

- ・ 集中的に研磨したヘッド、ボールピン。
- ・ 打撃面の縁は斜めにカットしてあります。
- ・ くさびで固定された炎処理されたヒッコリーハンドル。
- ・ 錆びを防止するブラックペイント仕上げ。
- ・ これらのボールピンハンマーはあらゆる機械関係のプロフェッショナルの提案に基づいて設計されています。
- ・ ハンドルの破損の可能性を減らすため、ヘッドとハンドルの接続部分に木がしっかり詰まっています。
- ・ 楕円形のヒッコリーハンドルは炎処理し、ラッカーを塗り、しっかりとした心地よいグリップ性があります。

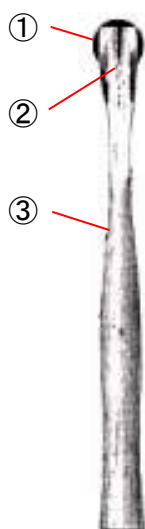

1. 鍛造した高炭素鋼のヘッド
2. 柄は木とスチールのエッジで留めてあります。
3. 炎処理されたヒッコリーハンドル