


EA575WE-1~3、WF-1・-2、WG-2 テストハンマー



手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。電車・バス・トラック・自動車の点検に。
完全焼入れ 硬度:HRC 57° ~62°

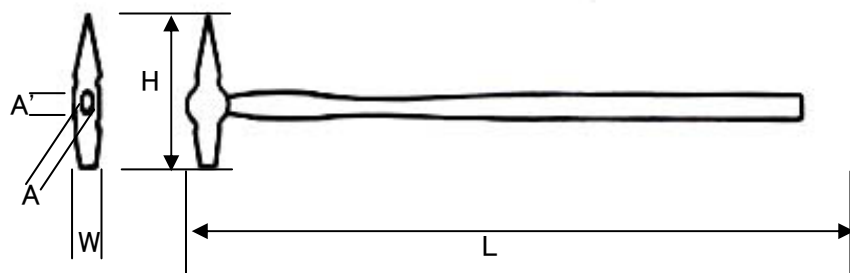

	重量	頭寸法(口径)	W	L	H	A×A'
EA575WE-1	100g	13φ	16m/m	380m/m	95m/m	11×16
EA575WE-2	250	17φ	20	420	113	12×18
EA575WE-3	350	20φ	25	450	130	13×20
EA575WF-1	100	13φ	16	600	95	11×16
EA575WF-2	250	17φ	20	600	113	12×18
EA575WF-3	350	20φ	25	600	130	13×20
EA575WG-1	100	13φ	16	900	95	11×16
EA575WG-2	250	17φ	20	900	113	12×18
EA575WG-3	350	20φ	25	900	130	13×20

廃番
廃番
廃番