


EA575WL-1-3 両頭ハンマー



作業性、安全性を重視した設計

完全焼入 HRC 40° ~50°
 過酷な条件に耐えられる
 グラスファイバー柄付
 (木柄ハンマーと比べ3倍の引き抜き強度)

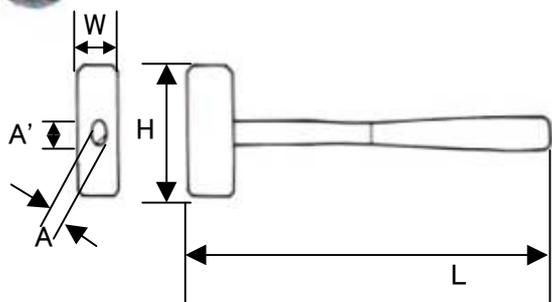

	重量	W	L	H	A×A'
EA575WL-1	0.9kg	37m/m	300m/m	102m/m	16×22
EA575WL-2	1.3	44	360	118	19×25
EA575WL-3	1.8	47	450	130	19×25

破壊強度比較

種類	曲げ破壊強度(Kgf)
大ハンマー用グラスファイバー柄	1500
大ハンマー用木柄	720

引抜強度比較

種類	強抜強度
グラスファイバー柄付	3.5TON
木柄付	1.2TON