


コードイン セットウハンマー



- 熱処理済クロモリパイプ柄を使用。過酷な作業に適しています。
- パイプ内部に伸縮性の落下防止コードを内蔵しており、作業を妨げません。

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法 (mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	
			対辺	長さ			
CIS-06	0.6	280	31	85	0.6	0.85	EA575WL-31
CIS-09	0.9	280	35	94	0.9	1.15	EA575WL-32
CIS-11	1.1	280	38	100	1.1	1.35	EA575WL-33

【用途】足場作業 石・コンクリートなどのハツリ作業 アンカーの打ち込み その他解体作業など
 【使用温度】-20℃~50℃
 【修理】落下防止コードの交換は、弊社にて承ります。

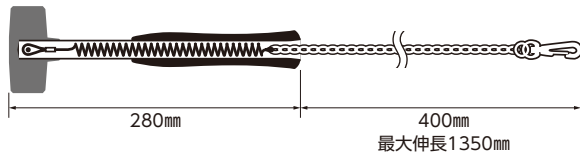

従来タイプ



取り付け金具やコードがリングに引っ掛かっていたが...

コードインセットウハンマー



ホルダーにスポッと差せる!

使用可能リング内径：φ42mm以上