


## EA575WM-1-3 両頭ハンマー



ハンマーは焼入れ硬度の安定とバランスが命  
 石、コンクリートなどのはつり作業が効果的  
 硬度 HRC 40° ~ 50°  
 過酷な条件に耐えられるグラスファイバー柄  
 (木柄ハンマーと比べ3倍の引き抜き強度)

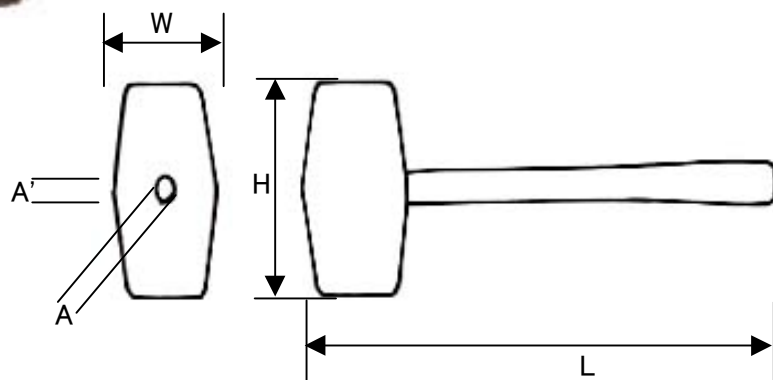

|           | 重量  | W     | L      | H     | A × A'  |
|-----------|-----|-------|--------|-------|---------|
| EA575WM-1 | 0.9 | 35m/m | 300m/m | 95m/m | 16 × 22 |
| EA575WM-2 | 1.1 | 38    | 300    | 102   | 19 × 25 |
| EA575WM-3 | 1.3 | 39    | 300    | 107   | 19 × 25 |