

G ショックレスハンマー (グラスファイバー柄)




品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)	
			口径	長さ			
OS-20G	#1/2	315	φ32	101	0.25	0.45	EA575WT-301
OS-30G	#1	325	φ38	116	0.45	0.65	EA575WT-302
OS-40G	#2	385	φ43	124	0.6	0.8	EA575WT-303
OS-50G	#3	440	φ51	163	1.2	1.5	EA575WT-304
OS-60G	#4	530	φ53	184	1.7	2.1	EA575WT-305
OS-70G	#6	860	φ60	207	2.1	3.0	
OS-80G	#8	880	φ74	221	3.2	4.1	EA575WT-307
OS-90G	#10	890	φ84	221	4.0	5.0	EA575WT-308
OS-100G	#12	900	φ94	232	5.0	6.0	EA575WT-309
OS-110G	#15	910	φ108	233	6.1	7.1	EA575WT-310

● グラスファイバー柄を使用しているため、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。強打撃用。



ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

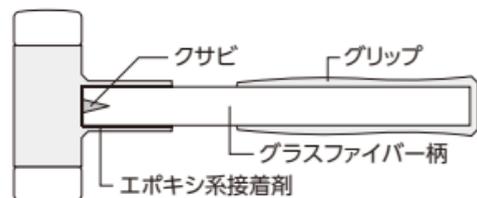

※#6~#15は柄がヘッド上端まで貫通しています。

【用途】 機械の組み立て、修理 切削物の芯出し 金型製作など

【使用温度】 -10℃~50℃

【柄の交換】 グラスファイバー柄の交換は、弊社にて承ります。(#1/2~#4は不可)