


## 強力型 銅ハンマー



- 頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているため、靱性があり、鑄造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
- ヘッド硬度 HB 80°

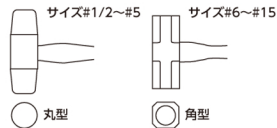

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm) 口径 長さ	全重量 (kg)	JANコード 4963360	EA品番
FH-05	#1/2	300	φ20 73	0.3	181023	EA575WV-51
FH-10	#1	320	φ25 88	0.54	181047	EA575WV-52
FH-15	#1 1/2	320	φ30 96	0.8	181061	EA575WV-53
FH-20	#2	360	φ32 107	0.95	181078	EA575WV-54
FH-30	#3	390	φ36 119	1.4	181092	EA575WV-55
FH-40	#4	420	φ38 133	1.8	181108	EA575WV-56
FH-50	#5	450	φ43 139	2.2	181115	EA575WV-57

【用途】ジグの取付け 機械の修理 金型作業