


## 銅ハンマー 替ヘッド

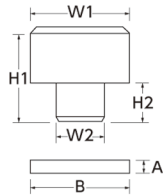

品番	適用	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		JANコード 4963360	EA品番
		W1	W2	H1	H2	A	B		
CO-25H	#1/2	φ25	φ12	25	10.6	φ 4	25	220814	EA575WW-11
CO-30H	#1	φ30	φ15	30	12.6	φ 4	30	220821	EA575WW-12
CO-35H	#1 1/2	φ35	φ17	33	13.6	φ 5	35	220838	EA575WW-13
CO-38H	#2	φ38	φ18	37	14.6	φ 5	35	220845	EA575WW-14
CO-45H	#3	φ45	φ22	39	14.6	φ 5	45	220852	EA575WW-15
CO-48H	#4	φ50	φ24	42	16.6	φ 8	50	220869	EA575WW-16
CO-53H	#5	φ53	φ25	46	17.6	φ 8	50	220876	EA575WW-17

ヘッド1個につきロールピン1本つき