


EA575YE 電工用ハンマー

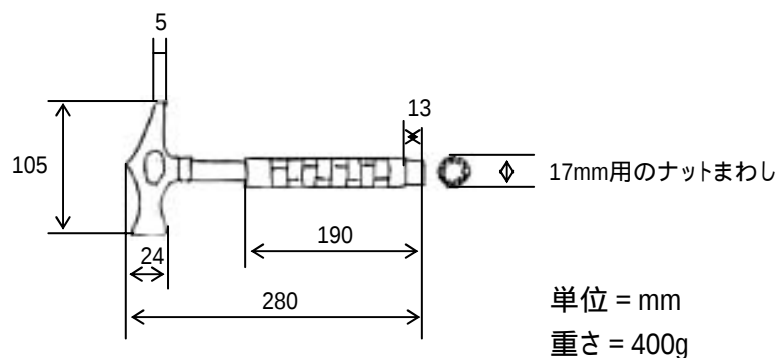

刃物の材質:	炭素工具鋼 (S-53C)
焼入硬度 (全身):	HRC 45 °
焼入硬度 (刃先):	HRC 55 °
ハンマー全長:	280mm
頭部サイズ:	105 × 24mm
柄の材質:	鋼管パイプ柄エラストマゴム (天然ゴム + 樹脂混入)
パイプ柄サイズ:	17 φ 鋼管
パイプ (エラストマゴム):	25 φ エラストマゴム
柄の全長:	256mm

商品の特長

- ・ 電気工事や空調工事のとき、ビスや釘を打込んだり止めたりしますので、ハンマー頭部、刃先が割れたり、欠けたりしないよう炭素工具鋼を使用し、丈夫で耐久性にすぐれ、長持ちします。
- ・ 柄の先端に17mm用のナットマワシを取り付けて、すんぎりのボルト回しに使用でき、便利です。
- ・ 全体の寸法をコンパクトにし、腰袋に収納でき、作業性に富むように仕上げています。