

## EA576BB

(シートメタルパンチャー)


- 穴サイズ 3.3・4.1・4.9・6.2mm(交換式)
- 開口 8mm
- 口深さ調整範囲 43mm
- 全長 270mm
- 重量 965g
- 本体 スチール製
- ヘッド アルミ製



本体

### ○ 能力(厚さ)

	φ 3.3	φ 4.1	φ 4.9	φ 6.2mm
スチールシート	1.5mm	1.5mm	1.2mm	0.8mm
ステンレス	1.2mm	1mm	0.8mm	0.5mm
アルミニウム	3mm	2mm	2mm	1.5mm
部品品番	EA576BB-3	EA576BB-4	EA576BB-5	EA576BB-6

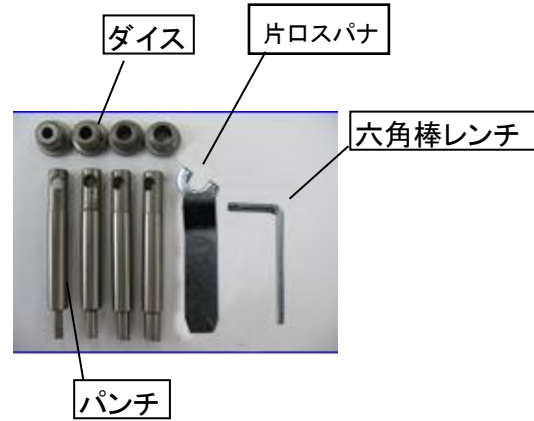

### ○ パンチの交換

付属のスパナを使用します。  
図のようにパンチを止めるボルトナットに  
両側からスパナを掛けて外します。  
パンチを装着する時も同じようにスパナを  
使用してください。



### ○ ダイスの交換

付属の六角棒レンチを使用します。  
本体裏面にインヘックスネジがあります。  
レンチを差し込んで緩めてダイスを  
交換し、再びレンチで締めます。



### ○ 使用方法

深さ調整する時は付属のスケールを調整し、ネジで固定してください。  
レバーをゆっくり握り込むと、パンチがせり出して、対象に穴を開けます。  
使用能力を超えない様にしてください。



(使用例)

