


	材質	サイズ(頭径×足長)	カシメ可能厚	下穴
EA576MV-1	スチール/ニッケルメッキ	φ9×6mm	2.0~4.0mm	3mm
EA576MV-2	スチール/ニッケルメッキ	φ13×10mm	5.0~7.0mm	4mm
EA576MV-11	ステンレス(SUS304)	φ9×6mm	2.0~4.0mm	3mm
EA576MV-12	ステンレス(SUS304)	φ13×7mm	5.0~7.0mm	4mm

(カシメピン)

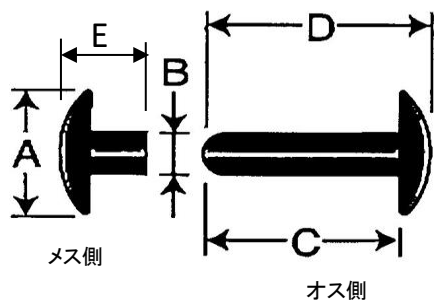

品番		A(外径)	B(内径)	C(長さ)	D(長さ)	E(長さ)
EA576MV-1、-11	メス側	9	3	—	—	4
	オス側	9	2.9	6	8.5	—
EA576MV-2	メス側	13	3.4	—	—	6
	オス側	13	3.3	10	13	—
EA576MV-12	メス側	13	3.4	—	—	6
	オス側	13	3.3	7	10	—

(単位:mm)