


EA577B-230~-300 喰切り



刃先は焼入れしています。

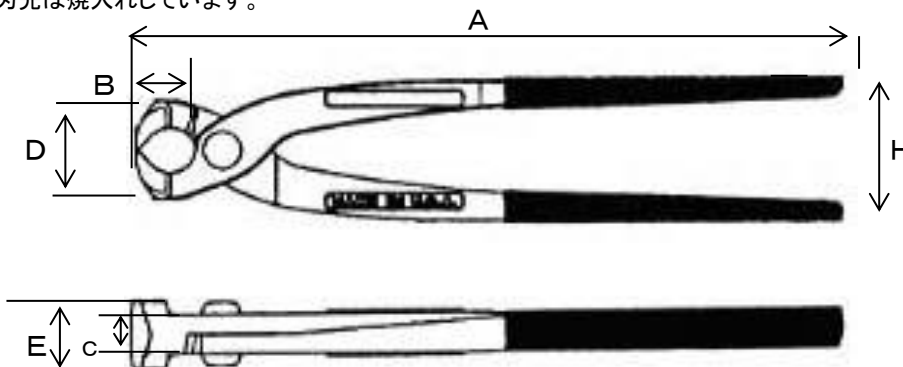

廃番
廃番
廃番

	A: 全長	B: アゴ長	C: ジョイント厚	D: ジョイント幅	E: 刃厚	H: ハンドル幅	重量(g)
EA577B-230	229mm	17.5mm	23mm	30mm	30mm	44mm	320
EA577B-250	254mm	21mm	27mm	35mm	35mm	51mm	414
EA577B-280	280mm	21mm	27mm	35mm	35mm	51mm	460
EA577B-300	305mm	21mm	27mm	35mm	35mm	51mm	490

・刃の硬さ…HRC58-60

・切断能力(mm)…硬線: $\phi 1.2 \sim \phi 1.8$ 、中硬線: $\phi 1.2 \sim \phi 2.3$
軟線: $\phi 4.1$