

EA580BA-2(ケーブルstripper)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- この工具は電気の流れている回路で使用しないでください。
電気ショックに対して絶縁されていません。
- 工具を使用する時は必ず保護メガネをかけてください。
- 仕様以外の作業に使わないでください。
- 工具を使用する前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

◆ 仕様

この工具は、PE、PVC、ラバー等のジャケットを早く安全に剥き取る工具です。
縦割り、横割り、スパイラルカットができます。
適合ケーブル径…φ19~40mm



端末、線中間の皮むきが簡単です。
ケーブルの回りながらカットします
切り方は工夫してください。

◆ 使用方法

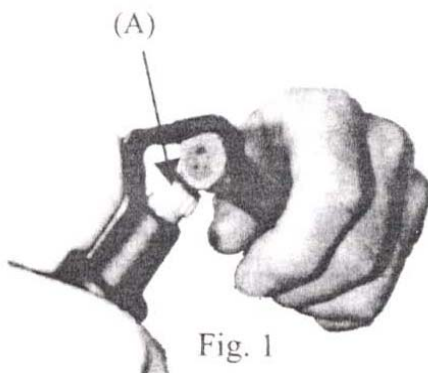


Fig. 1

- ① 絶縁物の厚さを確認し、
ブレードメネジ(A)を回して
ブレードが切る深さを調整します。

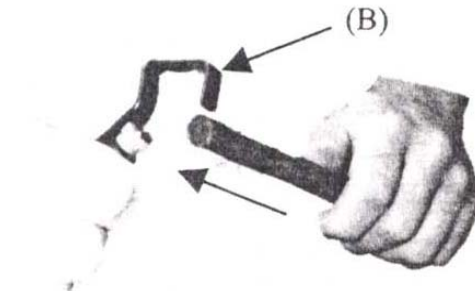


Fig. 2

- ② 顎部フレームの背を押し出しながら
(B)皮むきする位置にケーブルを入れ、
顎部を離します。

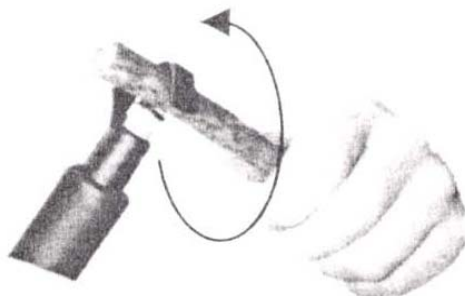


Fig. 3

- ③ 最初はケーブルの周りを回転させます。

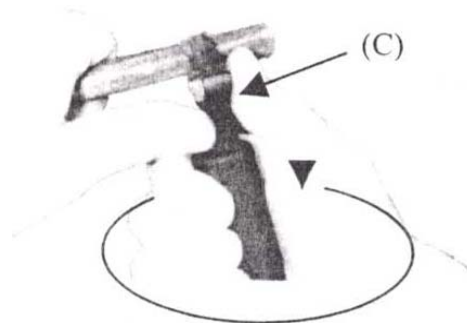


Fig. 4

- ④ 縦方向にカットするにはハンドル部を
右へ1/4ほど回しながら端末へ引き切ります。
顎部フレームの側面に親指を当てて、
位置どりにしてください。

◆ スパイラルカット

スパイラルカットするためにはカラー(D)を引き上げてセットしますと(カラーと本体に隙間ができます)スパイラルカットができます。(スパイラルカットは線間の皮むきに適しています。)
元の位置に戻すには、カラーを押し戻し 右へハンドルを回します。
カラーは元の位置に戻ります。

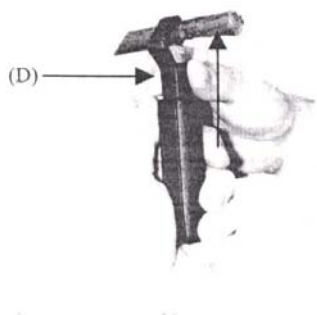


Fig. 5

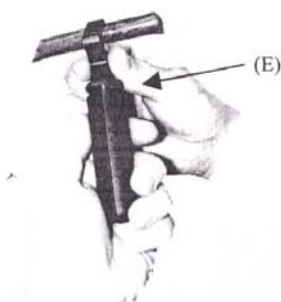


Fig. 6

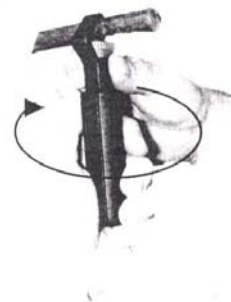


Fig. 7

◆ ブレード交換

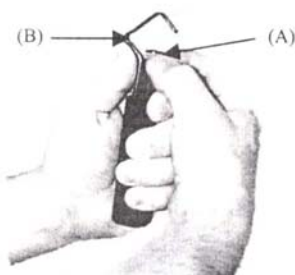


Fig. 8

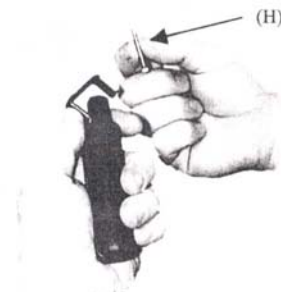


Fig. 9

I. 顎部のフレームを押し上げ、 II. ブレードトメネジを緩めてブレードを取り出します。
III. 新しいブレードに交換して元どおり組立てます。