

EA580BA-1, -2(ケーブルstripper)取扱説明書 (アメリカ製)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



注意


- この工具は電気の流れている回路で使用しないでください。電気ショックに対して絶縁されていません。
- 工具を使用する時は必ず保護メガネをかけてください。
- 仕様以外の作業に使わないでください。
- 工具を使用する前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- ◆ 仕様 この工具は、PE、PVC、ラバー等のジャケットを早く安全に剥き取る工具です。BA-1はφ4.5~29mmのケーブルを剥き取ります。BA-2はφ19~40mmのケーブルを剥き取ります。




端末、線中間の皮むきが簡単です。ケーブルの回りながらカットしますので切り方は工夫してください。

◆ 使用方法

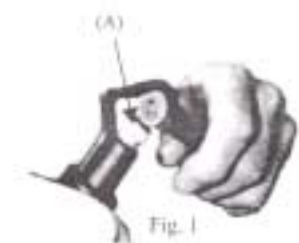


①絶縁物の厚さを確認しブレードトメネジ(A)を回してブレードが切る深さを調整します。

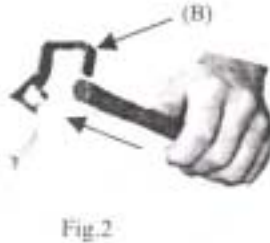

②顎部フレームの背を押し出しながら(B)皮むきする位置にケーブルを入れ、顎部を離します。




③最初はケーブルの周りを回転させます。

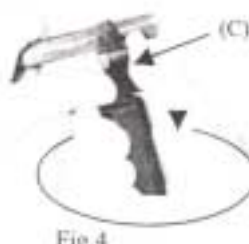

④縦方向にカットするにはハンドル部を右へ1/4ほど回しながら端末へひき切ります。(顎部フレームの側面に親指を当てて位置どりしてください。)

⑤スパイラルカット

スパイラルカットするためにはカラー(D)を引き上げてセットしますと(カラーと本体に隙間ができます)スパイラルカットができます。(スパイラルカットは線間の皮むきに適しています。)

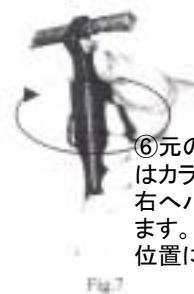

⑥元の位置に戻すにはカラーを押し戻し右へハンドルを回します。カラーは元の位置に戻ります。

⑦ブレード交換

I. 顎部のフレームを押し上げ、II. ブレードトメネジを緩めてブレードを取り出します。III. 新しいブレードに交換して元どおり組立てます。



株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

東京 / TEL (03) 3450-4003