

EA580EB、EB - 1 同軸ケーブルストリッパー




品番	仕様
EA580EB	本体
EA580EB - 1	替刃(1枚)

仕様

熱処理...刃部硬さ55～63HRC
 表面処理...防錆油塗布
 機能...開き止めストッパー付、バネ付
 対応コード...同軸ケーブルS-5C-FB
 本体素材...ステンレス
 全長...120mm

寸法図

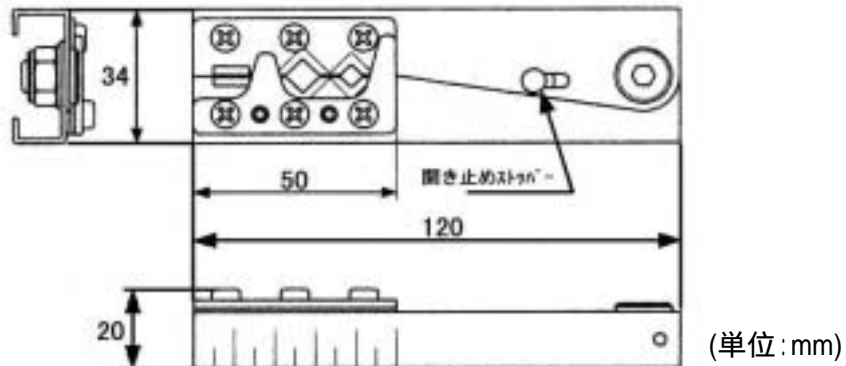


警告



安全のため、保護メガネを着用して下さい。
 非絶縁工具です。
 通電中の電線を切断しないで下さい。
 ハンマー代わりに使用しないで下さい。
 ハンマーをたいて衝撃を与えないで下さい。

●ケーブルの名称 Cable

同軸ケーブルS-5C-FBの構造

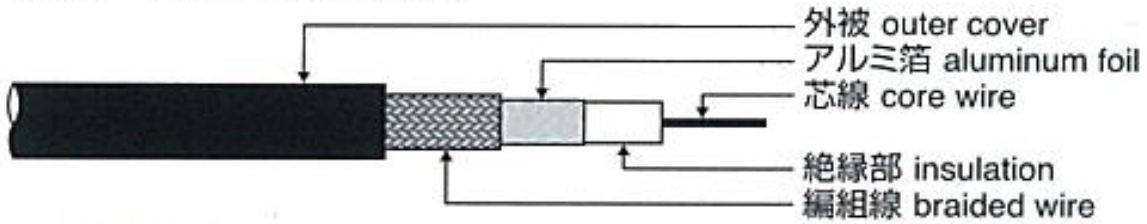

●使用方法 Instruction

 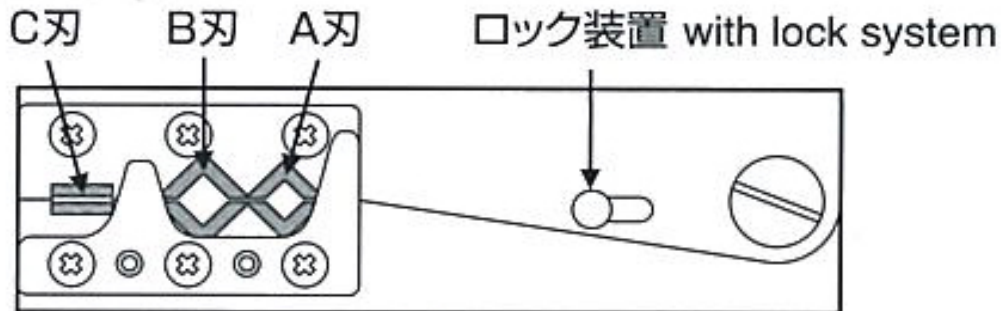

1. A刃で外被及び編組線とアルミ箔に切り込みを入れ、くわえなおし引き抜く。

2. B刃で外被に切り込みを入れ、くわえなおし引き抜く。

3. C刃で絶縁部に切り込みを入れ、引き抜く。



ワイヤーストリッパーを回転させ外被を切断



くわえなおして外被を引き抜く

※切断後、外被をむく部分にくわえなおして引き抜くと編組線を傷めません。