

EA580EC、EC - 1 V.V.Fケーブルストリッパー



品番	仕様
EA580EC	本体
EA580EC - 1	替刃(1枚)

特長

V.V.F.専用ワイヤーストリッパーです。独創的な機構でFケーブルの皮むきが簡単に出来ます。

仕様

熱処理...刃部硬さ 55~63HRC

表面処理...防錆油塗布

柄部...本体:ステンレススチール、柄部:ABS樹脂成形グリップ(黒)装着、バネ付、

対応コード...V.V.F.(ビニールシース平形)2心:1.6~2.0 mm、3心: 1.6mm


全長...170mm




警告

安全のため、保護メガネを着用して下さい。
非絶縁工具です。通電中の電線を切断しないで下さい。
ハンマー代わりに使用しないで下さい。
ハンマーをたたいて衝撃を与えないで下さい。


寸法図

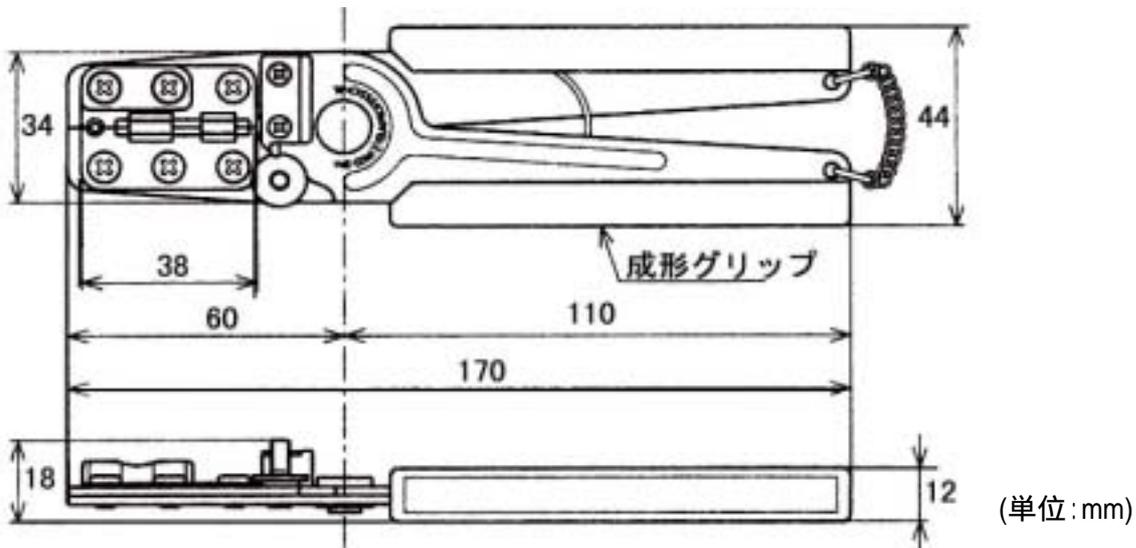


使用方法

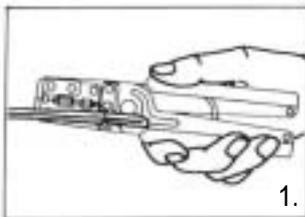


1. 外皮を縦裂きします。

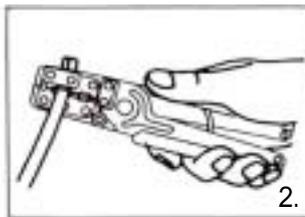

2. 2心・3心用各刃窓で横切りをします。

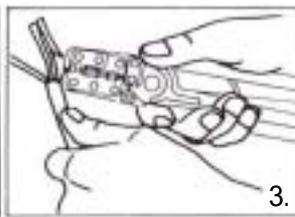

3. これで、外皮は切り取れます。

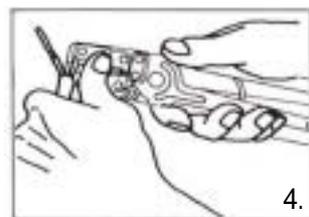

4. 心線の皮むきはこのように親指を指あてにしていると楽にできます。