


EA580FR ワイヤーストリッパー(カッター付) 取扱説明書

Ver. 1.0


この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none"> 平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆をむく工具です。用途外の使用はしないでください。 活線には使用できません。感電のおそれがあります。 刃、ハンドルなどの可動部に注意してください。ケガをするおそれがあります。 子供の手の届かない所に保管してください。 分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
--	---

■機能

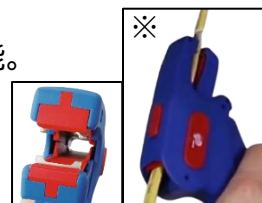


- 平形ケーブルのシース(外装)、導体の絶縁被覆を簡単にむくことが可能。
- ケーブルが本体を貫通[※]する為、長い被覆むきにも対応できます。
- カッター付き(絶縁被覆φ3mmまで切断できます)



■各部名称






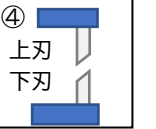
■使用方法

	<p>①シース(外装)：調整レバーを「+」方向にスライドします。 ケーブルを本体に挿入し、シース(外装)をむく長さを調整します。 ハンドルを握りこむとシース(外装)をむくことができます。</p>
	<p>② 絶縁被覆：調整レバーを「-」方向にスライドします。 絶縁被覆を本体に挿入し、むく長さを調整します。 ハンドルを握りこむと絶縁被覆をむくことができます。</p>
	<p>③ カッター：刃の根元で絶縁被覆を挟み、 ハンドルを握ると切断します。 (φ3mmまで)</p>



使用方法是
動画でご確
認頂けます。

■替刃の交換方法

		<p>①側面のねじを外し上あごを外します。 ②下側の穴より細い棒で下あごを押して外します。 ③刃を止めるねじを外し、刃を取り外します。</p>
		<p>⚠ 注意：刃の取扱いに注意してください。 ④新しい刃を取り付けます。(刃の向きに注意して取り付けください) 上刃：刃の傾斜が外側、下刃：刃の傾斜が内側 ⑤逆の手順で、元の状態に戻します。交換後はテストしてください。</p>



交換用替刃品番：EA580FR-1

■仕様

品番	能力	カッター能力	全長 (mm)	重量 (g)
EA580FR	平形ケーブル 0.75~4.0mm ²	φ3.0	170	217