

EA580KB-10(ワイヤーケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


- 【仕様】○全長…200mm
○能力(より線)…0.03~10.0mm²
○皮むき長さ…3.0~18.0mm
○重量…202g
○材質…本体:ファイバーガラス強化プラスチック、
刃:特殊工具鋼(油焼入)
○カッター付
○被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

【各部の名称】



【使用方法】

- 1.刃の厚み調節
絶縁体の厚みに応じて、アジャストねじ(2)を回し刃の厚みを調節します。

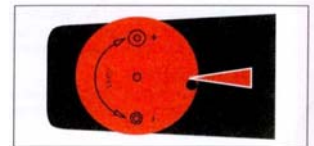

- 2.ストッパーの調節
皮をむきたい部分の長さに応じて、ストッパー(1)をスライドさせます。
ストッパーは、サイドを押しながら動かしてください。

- 3.ストリッパー
ワイヤーを正面より真っ直ぐ、ストッパー(1)に当たる深さまで挿入し、ハンドルを握ります。
0.03~のケーブルのPVC製の被覆がむけます。



- 4.ケーブルの切断
ケーブルカッター(4)にケーブルを差し込み、ハンドルを握るとケーブルが切断されます。
10mm²までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断できます。
(単線の場合は6mm²まで)
※鉄製のケーブルは切断できません。



【お手入れ】

接続部、滑動部、コネクティングロッド(5)を油で潤滑してください。

【替刃】

EA580KB-10B



【使用上の注意】

- ・電気が流れているワイヤーには決して使用しないで下さい。
- ・作業中、刃先には十分気を付けて下さい。指を挟む恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管して下さい。