

EA580KB-11 (ワイヤーケーブルstripper) 取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては、取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆特長

- ・0.2~6.0mm²のより線、単線の被覆はがしに最適です。
- ・線径による刃先の調整は不要です。
- ・線径φ2.5mmまで切断できます。
- ・+方向にすると、剥く力が強くなり、-方向にすると剥く力が弱くなります。


◆仕様

- 能力
 - ・断面積0.2~6.0mm²(24-10AWG)のケーブル
 - ・皮むき長さ…6~18mm
 - ・切断…最大φ2.5mmの単線
- 全長…175mm
- 重量…155g



◆使用方法

*ストッパー

(1)はがす部分の長さを測り、ストッパーをスライドさせて合わせます。

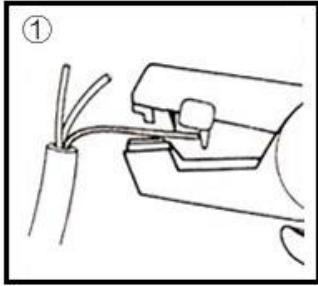


(2)線を正面より真っ直ぐにストッパーに当たるまで入れ、ハンドルを握り手を放すと終わりです。
(自動的に元の状態になります。)

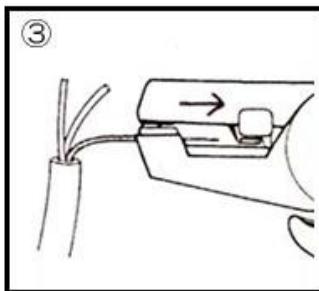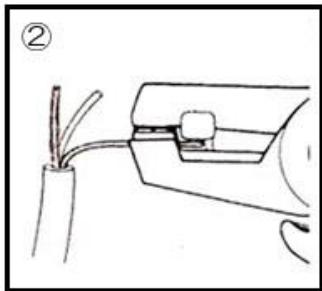

*カッター

カットの位置にワイヤーを入れ(最大φ2.5mmまで)ハンドルを握ると切断されます。

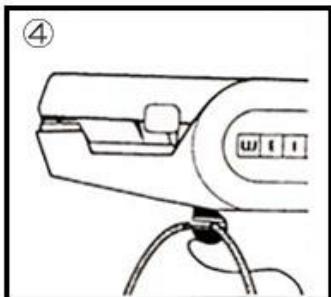

◆各部名称



株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

22.Jun