

EA580KB-12(ワイヤーケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますよう お願いいたします。




【使用上の注意】

- ・電気が流れているワイヤーには決して使用しないで下さい。
- ・作業中、刃先には十分気を付けて下さい。指を挟む恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管して下さい。

【仕様】


- 材質…本体:強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼入)
- 能力…0.03～10.0mm²
- 皮むき長さ…5～20mm
- 全長…195mm
- 重量…136g
- カッター付
- 心線を傷つけることなく、被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整できます。

【各部の名称】

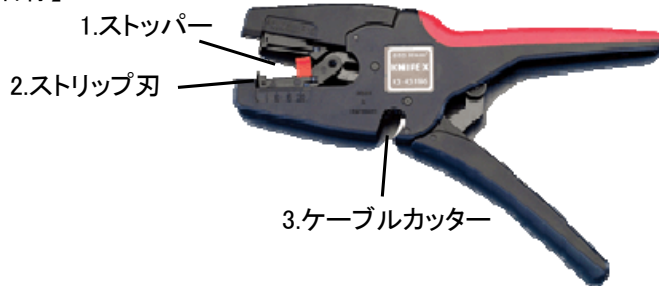

【使用方法】

1. ストッパーの調節
皮をむきたい部分の長さに応じて、ストッパー(1)をスライドさせます。
ストッパーは、サイドを押しながら動かしてください。
2. ストリッパー
ワイヤーを正面より真っ直ぐ、ストッパー(1)に当たる深さまで挿入し、
ハンドルを握ると被覆がむけます。
3. ケーブルの切断
ケーブルカッター(3)にケーブルを差し込み、ハンドルを握ると
ケーブルが切断されます。
10mm²までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断できます。

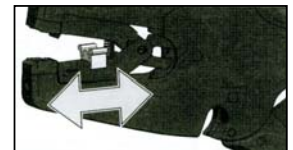

※鉄製のケーブルは切断できません。

【替刃】 EA580KB-12Bをご使用ください。