

EA580KB、EA580KB-2(ケーブルワイヤーストリッパー)取扱説明書

(ドイツ)


Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様


- 全長…100mm
- 能力(単線)…EA580KB:φ 0.12~0.4mm (EA580KB:廃番)
EA580KB-2:φ 0.25~0.8mm
- 皮むき長さ…4~15mm
- ワイヤーカッター付
- 耐衝撃性ボディ

◆各部の名称

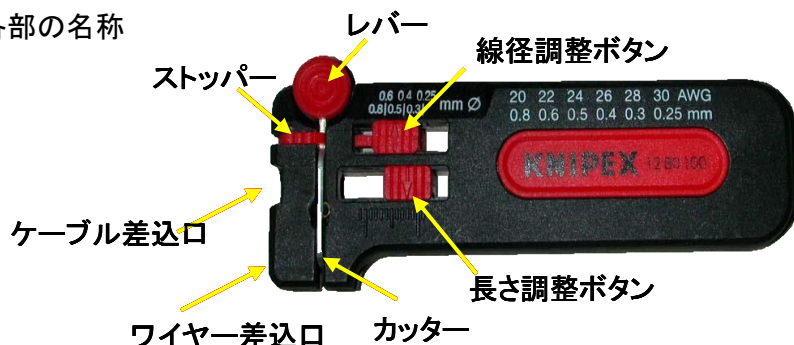

◆使用方法

- ① ストッパーを矢印の方向へスライドさせて、レバーを解除します。(図1参照)
- ② 皮むき長さと導線の径を、各ボタンで調整します。
- ③ ケーブル差込口にケーブルを差し込み、レバーを押しながら本体を左右に回し、切れ目をつけます。(図2参照)
- ④ レバーを押したまま、本体を引きます。
- ⑤ ワイヤーを切断する時は、ワイヤー差込口にワイヤーを差し込み、レバーを押してください。(図3参照)

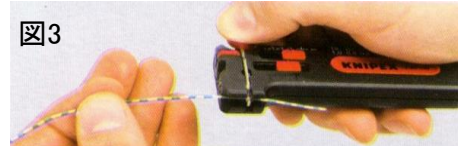

使用上の注意

- ・作業前に必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認して下さい。
- ・作業中、刃先には十分気を付けて下さい。指を挟む恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管して下さい。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.May