

# EA580KE-1(同軸ケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

## ◆ 仕様

- ・RG58, RG59, RG62ケーブル用。
- ・組み込み式3枚刃
- ・1回でシース、シールド、絶縁体を剥き取ります。
- ・サイズ…107×28×35mm
- ・重量…52g

## ◆ 使用方法

- ① 図1のように親指で押してアゴ部分を開きます。
- ② 同軸ケーブルを必要な長さだけVブロックに通してアゴ部分を閉じます。
- ③ 図2人差指をツールの穴に通して、同軸ケーブルを剥くために4～5回 回します。
- ④ ツールを持ったままケーブルを引きます。
- ⑤ アゴ部分を開いて切り層を取り去ります。

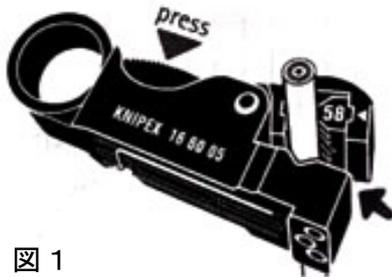


図 1

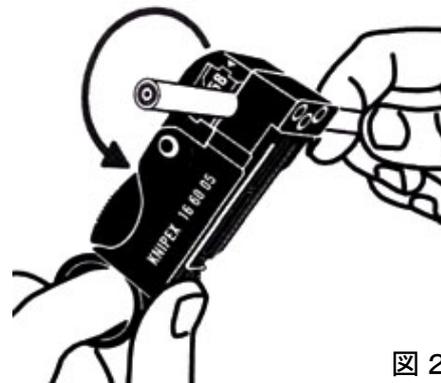


図 2

注意: VブロックはRG58UとRG59Uの同軸ケーブルのためのリバーシブルになっています。  
レンチを使ってVブロックを本体から押し出して、逆さまにして差し込んでください。

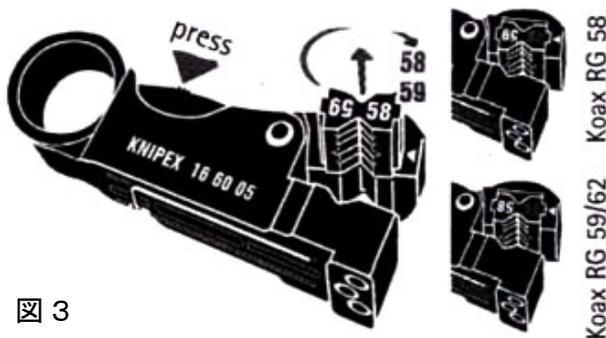


図 3

- ⑥ ブレードはRG58Uと、RG59U用にプリセットされています。  
他のサイズを皮むきする時は、付属のキーレンチでブレードのサイズを調整してください。
- ⑦ 組み込みレンチを取り出し、同軸ケーブルのサイズに合わせるための調整をします。(図4参照)
  - ・レンチを時計方向に回すと小さいサイズ用になります。
  - ・レンチを反時計方向に回すと大きいサイズ用になります。



図 4