

EA580KN(ケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・被覆厚み…3mm以下
- ・全長…135mm
- ・適合ケーブル径…4.5～28.5mm




使用上の注意


- ・子供や第三者の手の届かない所に保管してください。
- ・刃を使用後は直ちに本体内に収納してください。
- ・活線を切らないでください。危険です。

◆ 使用方法

- ①絶縁物の厚みと同じになるように刃を出します。
(ロックリングを廻して調整します。)
- ②写真Aのように親指でケーブルホルダーを広げ、
ケーブルをはさみます。(写真B)

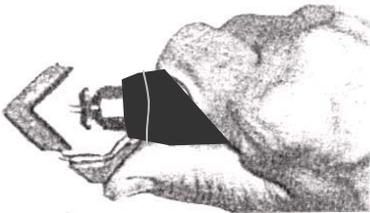

写真A

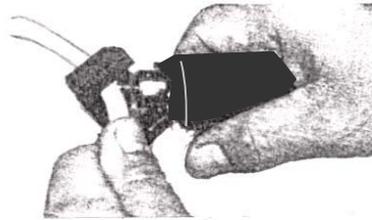

写真B

- ③ケーブルを中心に回転させると円カットができます。
- ④縦カットする時は③のまま本体をひねるとブレードが90°回転します。
そのままカッターをケーブルの長さに沿って引張ってください。縦カットができます。

◆ 刃の交換方法

- ①ケーブルホルダーを押します。
- ②ロックリングナットを反時計方向に廻して取ります。
- ③本体にブレードがバネ付で差し込んでありますので新しいブレードと交換してください。
- ④ロックリングナットを取りつけて完了です。

◆ 各部名称

