

## EA580M - 1 ~ - 3 ワイヤーストリッパー

### <仕様>

全長... 159mm  
 材質...ハイカーボンスチール  
 銅線かアルミ線のみのカット(活線への使用厳禁)  
 刃長...40.5mm  
 重量...117g  
 ストリップ  
 カット  
 プライヤー  
 ループ作り  
 ゲージとして

### 穴径

#### M - 1


AWG 30/ 28/ 26/ 24/ 22  
 mm 0.25/0.32/0.40/0.50/0.65

#### M - 2

AWG 26/24/22/20/18/16  
 mm 0.40/0.50/0.65/0.80/1.0/1.3

#### M - 3

AWG 20/18/16/14/12/10  
 mm 0.80/1.0/1.3/1.6/2.0/2.6

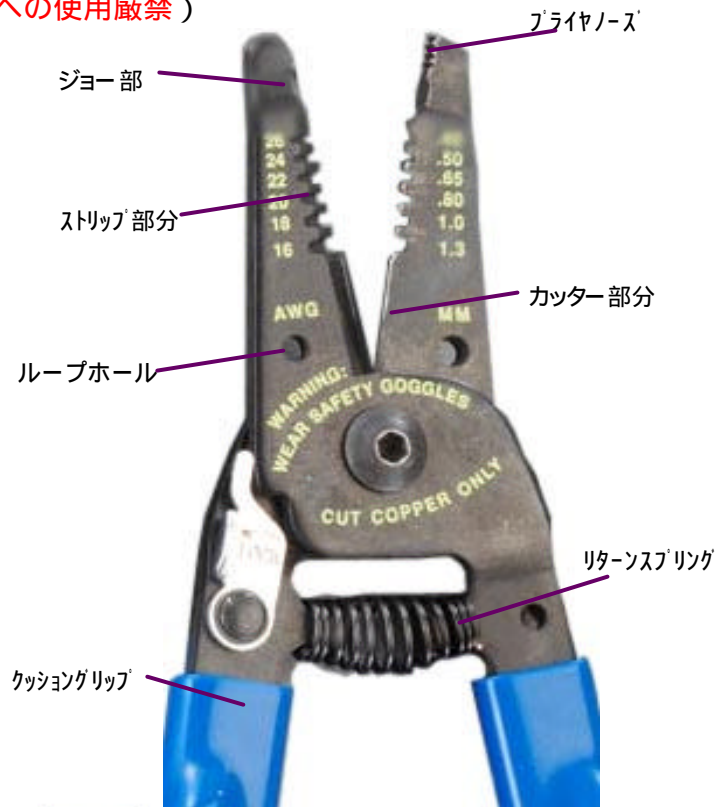

### (AWG換算表)

AWG	直径(mm)	面積(mm <sup>2</sup> )	AWG	直径(mm)	面積(mm <sup>2</sup> )
8	3.26	8.37	20	0.81	0.52
10	2.59	5.26	22	0.64	0.33
12	2.05	3.31	24	0.51	0.20
14	1.63	2.08	26	0.41	0.13
16	1.29	1.31	28	0.32	0.08
18	1.02	0.82	30	0.25	0.05