

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。




### 使用上の注意

- 作業中に必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- 作業中、刃先には充分気を付けてください。指を挟む恐れがあります。
- 必ず子供の手の届かない所に保管してください。

### 仕様


- ・サイズ... 170X40X27mm
- ・適合ケーブル径... 8~ 25mm
- ・最大被覆厚さ... 4.5mm

### 各部の名称

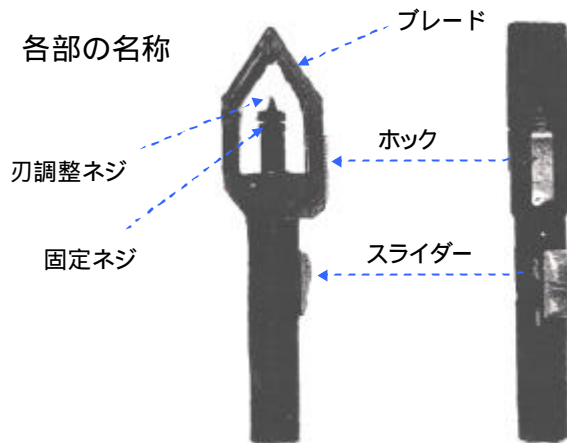

### 使用方法

1. このケーブルストリッパーは、縦切りと円切りが可能です。
2. カットの深さは、刃調整ネジで刃の長さを調整し、固定ネジで固定してください。
3. スライダーを一番下の位置までずらし、刃を引っ込めてください。  
ホックを押して工具を開き、ケーブルをカットする位置にセットした後ホックをはめてください。
4. ブレードが正しい位置(円切り)に有るのを確認してからスライダーを一番上の位置までずらしてください。刃が絶縁体と同じ長さか確認し、カッターが完全に切れるまで廻してください。(写真参照)
5. 縦切りするためにハンドルを90°回転させカチッと止まる位置にし、ケーブルの軸方向にカッターを引いてください。
6. 手または先の丸いドライバーで絶縁体を剥がしてください。

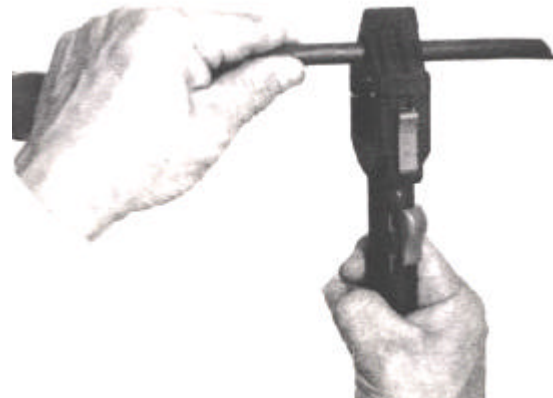

### ブレードの交換 (替刃 :EA580MC-6B)

1. ホックを押して工具を開きます。
2. スライダーを一番上の位置までずらさない不を突き出してください。
3. 刃調整ネジと固定ネジを外し、六角の根元に小さいロールピンが見えるようにハンドルを廻します。
4. ロールピンを押し出してブレードホルダーを取り外してください。
5. ブレードホルダーとロールピンを戻してください。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀 3- 8- 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

東京 / TEL (03)3450-4003