

EA580RG-1 ケーブルストリッパー取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。




警告

- 電気の流れている回路では使用しないで下さい。
- 工具を使用する際は、必ず保護メガネを装着して下さい

<仕様>

- 適応ケーブルサイズ：φ4.5～40mm
〔ケーブルガイド(小): φ4.5～25mm
ケーブルガイド(大): φ20～40mm〕

- ブレード材質：高炭素鋼

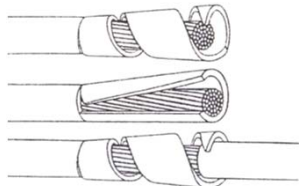


端末、中間の皮むきが容易に出来ます

<各部の名称>



<使用方法>

【基本カット】

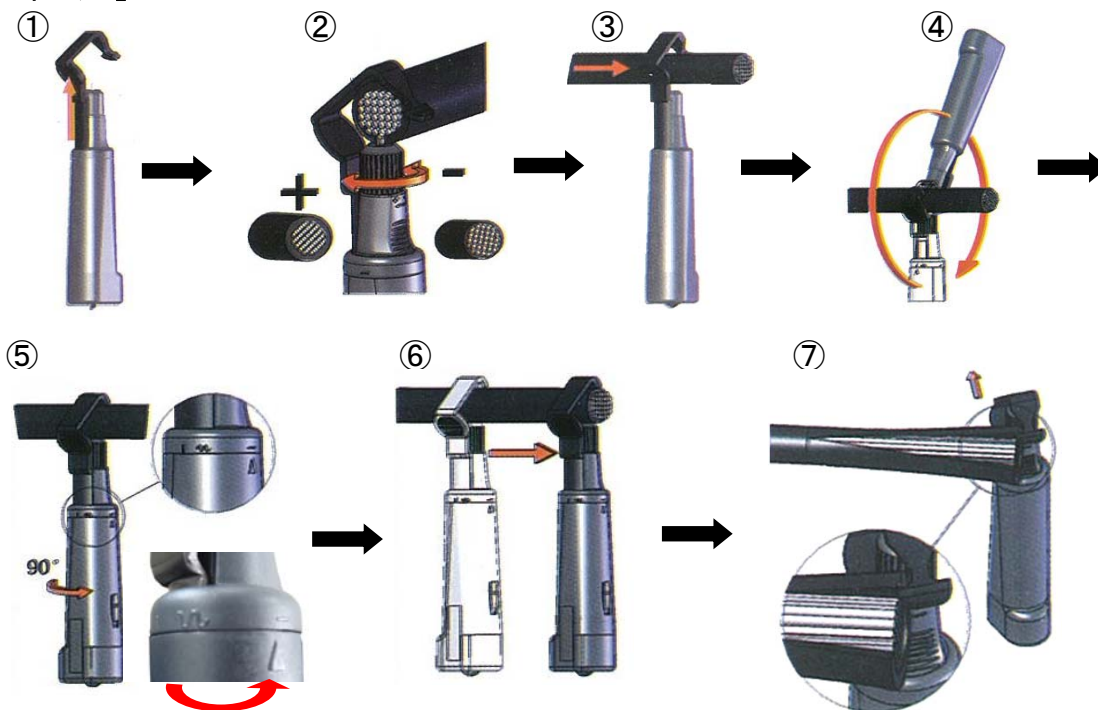


注: ブレードで手を切らないようご注意ください

■事前に適合するケーブルガイドを装着して下さい。

- ①ケーブルガイドを押し上げます。
- ②ガイドを押し上げながらケーブルを当てがい、被覆の厚みを確認してブレード深さを調節して下さい。
(被覆が厚い場合は(+)方向へ、逆に、被覆が薄い場合は(-)方向へ回して下さい。)
- ③ケーブルをガイド内に通して下さい。
- ④本体を回転させて下さい。
- ⑤ハンドル部(△)印を、(|)印から(-)印へ合わせて下さい。* 90° 回します。
- ⑥(-)印へハンドルを合わせましたら、本体をスライドさせて下さい。
- ⑦カット終了後、ケーブルガイドのフックを利用すれば、容易に被覆を取り外す事が出来ます。

【スパイラルカット】

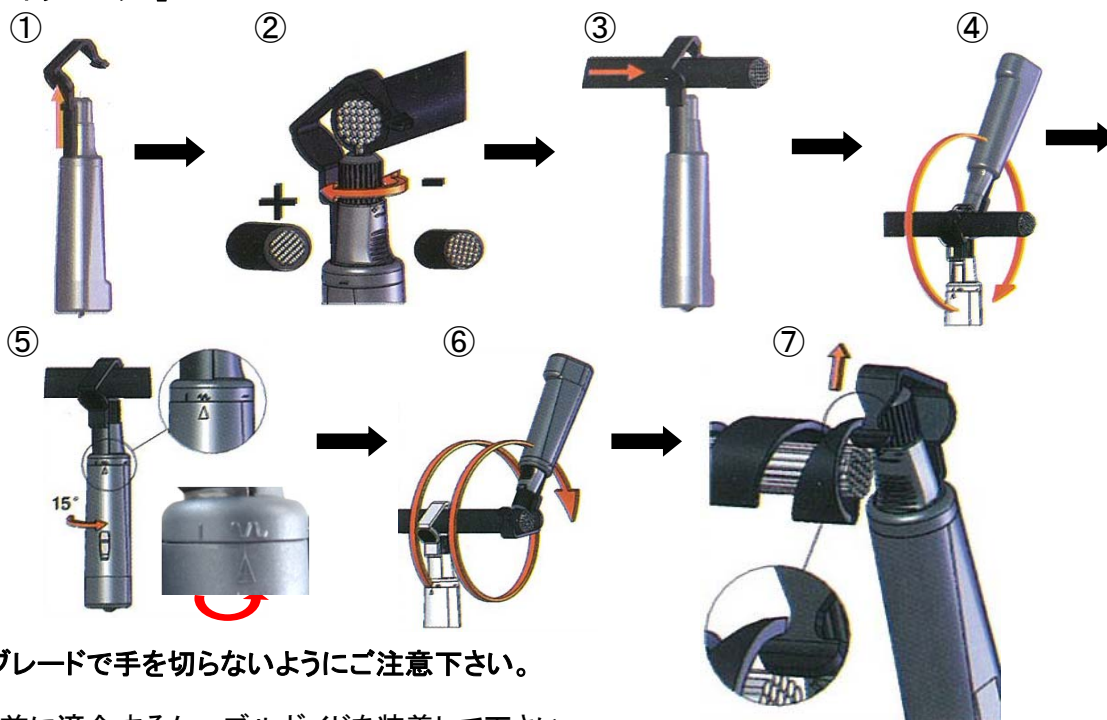


注: ブレードで手を切らないようにご注意ください。

■事前に適合するケーブルガイドを装着して下さい


- ①ケーブルガイドを押し上げます。
- ②ガイドを押し上げながらケーブルを当てがい、被覆の厚みを確認してブレード深さを調節して下さい。
(被覆が厚い場合は(+)方向へ、逆に、被覆が薄い場合は(-)方向へ回して下さい)
- ③ケーブルをガイド内に通して下さい。
- ④本体を回転させて下さい。
- ⑤ハンドル部(Δ)印を、(|)印から(∧)印へ合わせ(15° 回す)、本体を回転させて下さい。
- ⑥(∧)印へハンドルを合わせましたら、本体を回転させて下さい
- ⑦カット終了後、ケーブルガイドのフックを利用すれば、容易に被覆を取り外す事が出来ます。

<ケーブルガイドの交換方法>

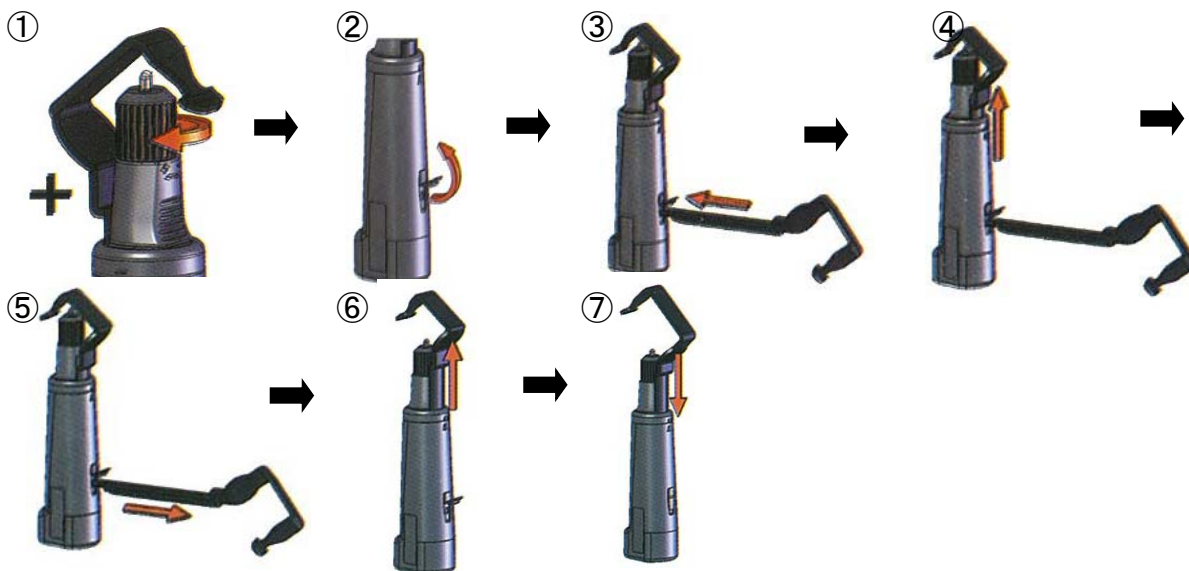

- ①(+)方向へ回し、ブレードを固定して下さい。
 - ②本体背面部のキャップを開きます。
 - ③交換するケーブルガイドを利用し、先端が当たる所まで挿入します。
 - ④装着されているケーブルガイドを少し押し上げ(約5mm程)、挿入しているケーブルガイドをグッと押し込むと”カチッ”と音が鳴ります。
 - ⑤音が鳴ったのを確認の上、挿入しているケーブルガイドを抜いて下さい。
 - ⑥装着されているケーブルガイドを取り外して下さい。
 - ⑦交換するケーブルガイドを取り付けて下さい。
- 注) ブレードで手を切らないようにご注意ください。

<ブレードの交換方法及び収納>

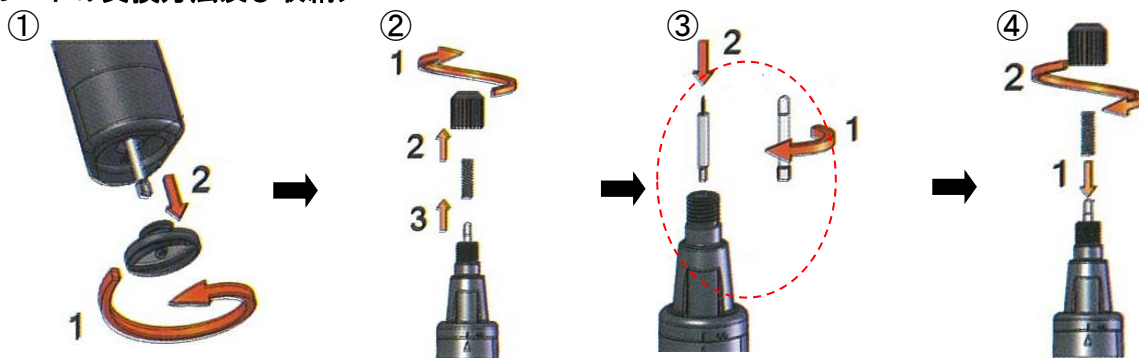

注)ブレードで手を切らないようご注意ください

■スペアブレードは、本体底部より収納出来ます。

- ①本体底部のつまみを回し、スペアブレードを取り出します。
- ②(-)方向へ回し、キャップ、スプリング、ブレードを取り出します。
- ③スペアブレードを挿入します。
ブレードの向きにご注意下さい。
- ④元通りに、スプリング、キャップを取り付けます。

スペアブレード:品番 EA580RG-1B(2本入)



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。