

EA580WA(ケーブルストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・作業中に必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先には充分気を付けてください。指を挟む恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

◆ 仕様




- | | |
|------------------------|-------------|
| ・ケーブルの皮むき 直径(φ)4~28mm | ・全長…約128mm |
| ・ワイヤーの皮むき 直径(φ)0.5~6mm | ・重さ…約140g |
| ・被覆厚さ…最大4.5mm | ・スペアブレード1枚付 |

◆ 使用方法

ケーブルの皮むき方法



- ①ハンドルを強く握り(ケーブルホルダーが開きます)、ケーブルを入れ、ホルダーを元に戻します。
<注意>直径16~28mmの時は、マイナスネジを右に90°回転させロック解除し
ケーブルホルダーを引き延ばした後、左に90°回転させR固定してください。

- ②1~2回、回転させケーブルの端まで引いてください。
<注意>ハンドル内の青いマイナスネジを廻して刃の出具合を調節し、
被覆の厚さに合わせてください。

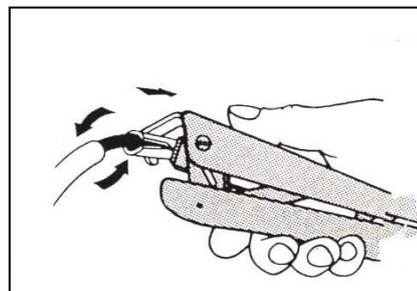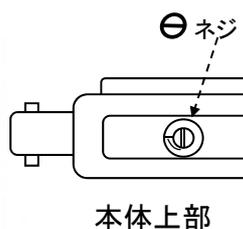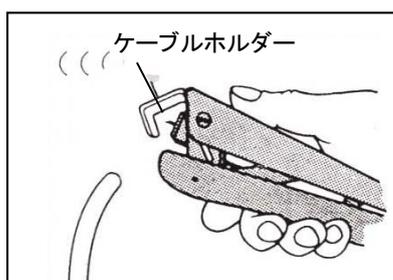

ワイヤーの皮むき方法

- ①ワイヤーを正面より真っ直ぐに入れてください。
(被覆の長さは側面のメモリを参考にしてください)。
②ハンドルを前に押しすと被覆がはがれ完了です。

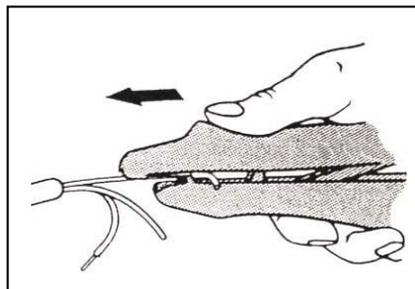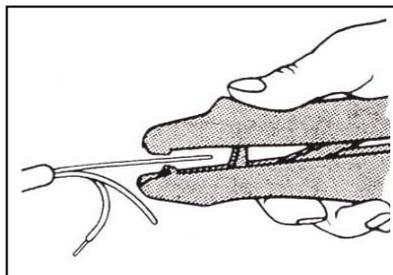

ブレード(ケーブル用)の交換方法

ハンドル内の青いマイナスネジを反時計方向に廻して取り外し、古いブレードを取ります。
刃先を前にして新しいブレードを入れ、マイナスネジを取り付けてください。