

# EA580WG(ケーブルワイヤーストリッパー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ◆ 用途





- ・一般的な8～13φmmまでの丸ケーブル、ワイヤーの被覆を剥くための工具です。
- ・一般的なより線と単線用です。

## ◆ 仕様

- ・適合ケーブルサイズ…0.5mm<sup>2</sup>、0.75mm<sup>2</sup>、1.5mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4.0mm<sup>2</sup>、6.0mm<sup>2</sup> [ 24～10AWG ]
- ・使用しやすい内蔵サイドカッターは、最高6.0mm<sup>2</sup>(10AWG)のフレキシブル導線、最高4.0mm<sup>2</sup>(12AWG)の単線に使用できます。
- ・カッター能力…φ2.6mm
- ・全長…155mm

## ◆ 使用方法

1. ストリッパーを開きケーブルを挿入します。  
ストリッパーを閉じ左右にそれぞれ1/4回転させ、上下に曲げてから被覆を抜き取ります。
2. ワイヤー(より線又は単線)をストリッパーの口にはさみ、前へ引いて被覆を剥きます。
3. 縦カット: ストリッパーの開いた側を体に向けて持ちケーブルを縦カット用の開口部にストリッパーと十字に交差する様に挿入します。  
刃が被覆に食い込むまで閉じ、ある程度握る力を加えてケーブルの軸にそって切りたい長さ迄引きます。
4. マルチストリッパーは側面に組み込まれています。

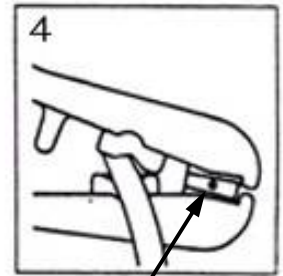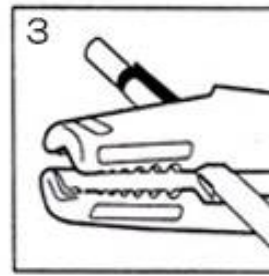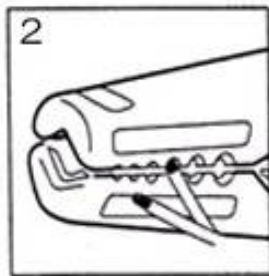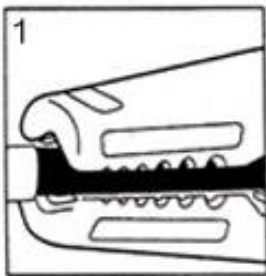

図の赤いストッパーを閉じた状態でスライドするとロック出来ます。