


EA580WJ-1、-2 精密ワイヤストリッパー 取扱説明書

Ver.1.0

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は、ワイヤの被覆をむくストリッパーです。用途外の使用はしないでください。 ・活線には使用しないでください。感電のおそれがあります。 ・刃、ハンドルなどの可動部にご注意ください。ケガをするおそれがあります。 ・子供の手の届かない所に保管してください。 ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
--	---



■機能

- ・細径ワイヤの被覆むきが簡単にできます。
- ・単線、撚線にも使用できます。
- ・右利き、左利きの両用です。
- ・ESD仕様(EA580WJ-2のみ)



ESD(静電気対策)
DIN EN 61340-5-1 準拠
表面抵抗 10⁹Ω

■各部名称

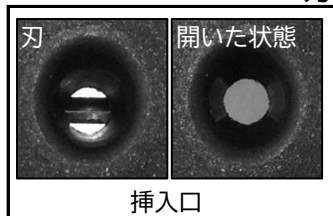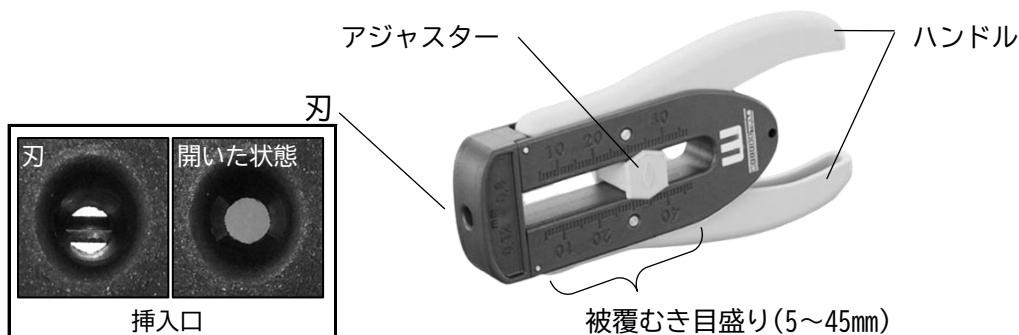


■使用方法



- ① 被覆をむく長さの分だけアジャスターをスライドします。



- ② ハンドルを握ると刃が開きます。対象がアジャスターに当たるまで挿入します。

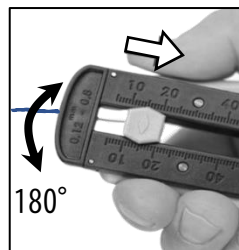

- ③ ハンドルの前部を保持し、180° 左右に回転させて引くと被覆がはがれます。



EA580WJ-1



EA580WJ-2
使用法は動画でもご覧頂けます。

■仕様

品番	ESD仕様	本体色/ハンドル色	能力 (mm)	皮むき長さ (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
EA580WJ-1	-	青/赤	0.12~0.80	5~45	112	45
EA580WJ-2	対応	黒/灰	0.12~0.80	5~45	112	45