

【EA580WM】同軸ケーブルストリッパー 取扱説明書

Ver.1.0


この度は、当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。



注意


- ・本製品を改造、分解しないでください。
- ・能力の範囲内でご使用ください。
- ・活線には使用しないでください。感電の恐れがあります。
- ・作業する前に、必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先に充分気を付けてください。怪我をする恐れがあります。
- ・ご使用前に各部に破損が無いかを確認し、発見した場合は使用しないでください。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

◆各部名称

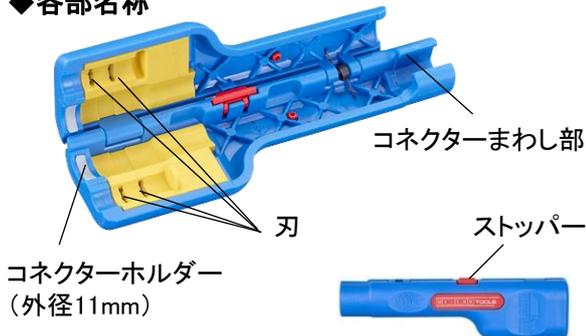

◆仕様


- ・1度の作業で外被、導体、絶縁体のストリッパーが可能です。
- ・能力(同軸)・・・RG58 / 3D-2V
RG59 / 3C-2V
- ・ケーブルサイズ・・・ ϕ 6.0～8.0mm
- ・外皮切断幅・・・6.5mm
- ・全長・・・125mm
- ・重量・・・47g

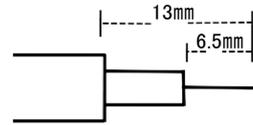

◆使用方法


ストッパー

- ・ストッパーを右にスライドさせると本体を閉じた状態を保持、左へスライドさせると解除します。(図1)

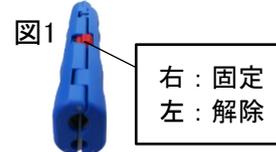

ストリッパー

- ① 本体を開き、ケーブルをストリッパーの口の先にセットします。
- ② 本体を閉じ、左右に半回転ずつ2～3回回します。
- ③ 本体を閉じたまま引き抜けば被覆がはがれます。

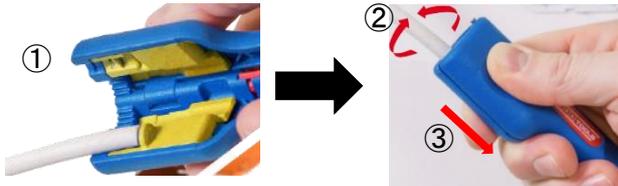

コネクタホルダー

- ・外径11mmのコネクタをコネクタホルダーで保持することでケーブルとコネクタの装着がスムーズに行えます。(図2)
(EA940P-42・-43(別売り)に使用)



コネクタ取付

- ・コネクタを装着したケーブルをコネクタまわし部で保持することで、テレビなどのF型端子への取り付けが容易に行えます。(図3)



◆替刃(EA580WM-1)の交換方法

- ① マイナスドライバーなどを替刃と本体のすき間に入れて外します。(右図)
- ② 左右の替刃を確認し、溝にはめてパチンと音がするまで押し込めば完了です。



※QRコードより、動画でも使用方法をご確認いただけます。
(本製品に赤色の替刃は付属していません)

