

【EA580WP】パンチダウンツール(LSA端子用) 取扱説明書

この度は、当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。 Ver.1.0
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

 


注意


- ・本製品を改造、分解しないでください。
- ・能力の範囲内でご使用ください。
- ・活線には使用せず、作業する前に必ずケーブルに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先に充分気を付けてください。怪我をする恐れがあります。
- ・ご使用前に各部に破損が無いかを確認し、発見した場合は使用しないでください。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

◆仕様

- ・対応端子…LSA端子
- ・圧着/切断能力…導体: $\phi 0.35 \sim 0.9\text{mm}$ (被覆外径: $\phi 0.7 \sim 2.6\text{mm}$)
- ・全長…185mm
- ・重量…60g



◆各部名称

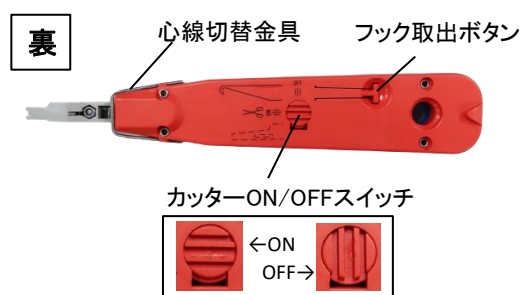

◆使用方法

ケーブルの圧着 (ケーブルの切断も同時に行う場合)

- ①カッターON/OFFスイッチをONにします。
- ②心線切替金具をONもしくはOFFにします。(図1)
(心線切替金具を切り替えることで能力が変わります)
 - ・ON → $0.35 \sim 0.9\text{mm}$
 - ・OFF → $0.35 \sim 0.63\text{mm}$

※OFFは一つの端子溝に同じケーブルを2本成端する場合に使用

- ③ケーブルカッターにケーブルを掛け、LSA端子溝にパンチダウンツールを垂直に挿入して、カチッと音が鳴るまで強く押し込みます。(図2)
- ④切断したケーブルを取り除きます。

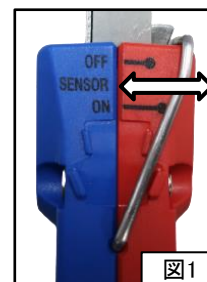


図1

ケーブルの圧着 (圧着のみ)

- ①カッターON/OFFスイッチをOFFにします。
- ②LSA端子溝にパンチダウンツールを垂直に挿入し、そのまま強く押し込みます。


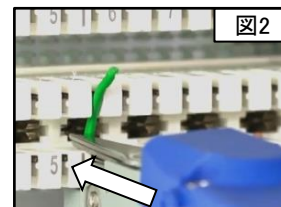


図2


端子台の取り外し(図3)

- ①ブレード取出ボタンを押して、ブレードを取り出します。
- ②端子板の片側にブレードを差し込みます。
- ③ブレードを少し内側に傾け、引き出します。
(端子台により右記手順にて行います)

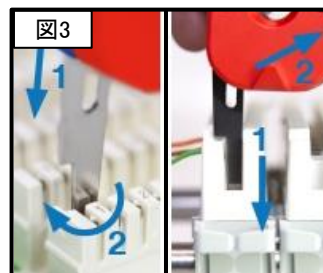

成端済ケーブルの引き抜き(図4)

- ①フック取出ボタンを押して、フックを取り出します。
- ②対象となるケーブルにフックをひっかけて引き抜きます。

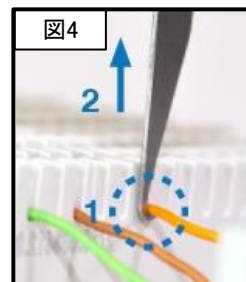

※QRコードより、動画でも使用方法をご確認いただけます。



株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929

21.Mar