

商品ラインナップ



EA583B-1



EA583B-2

品名	トリムギア 発泡スチレンボードカッター	トリムギア 発泡スチレンボードカッター
品番	TG-PI000	TG-PI500
本体価格	65,000円 (+消費税)	80,000円 (+消費税)
JANコード	4971760401078	4971760401085
サイズ/重量	W250 × L1,175 × H120 mm / 6.8kg	W250 × L1,675 × H120 mm / 9.2kg
裁断幅	1,000mm(挿入可能ボード幅 1,145mm) A1長辺対応(A1サイズ:841 × 594mm)	1,500mm(挿入可能ボード幅 1,645mm) B0長辺対応(B0サイズ:1,456 × 1,030mm)
最大裁断ボード厚	7mm	7mm
付属品	替刃(K-05):購入時に1枚本体に装着済み 替カッターマット(M-1000):購入時に1本本体に装着済み	替刃(K-05):購入時に1枚本体に装着済み 替カッターマット(M-1500):購入時に1本本体に装着済み

消耗品



発泡スチレンボードの裁断に最適な刃付け角度に調整された専用の替刃。

替刃専用ケースには、使用済み替刃を収納可能。



発泡スチレンボードカッター専用の替カッターマット。



表裏両面とも使用可能。


品名	トリムギア 替刃 発泡スチレンボードカッター用
品番	K-05
本体価格	3,300円 (+消費税)
入数	30枚入
JANコード	4971760984137
サイズ/重量	替刃:W18 × L35.5 × H0.5mm / 1.6g 替刃ケース:W23 × L60 × H46mm/65g

トリムギア 替カッターマット 発泡スチレンボードカッター用	M-1000 [写真上]	M-1500 [写真下]
	3,300円 (+消費税)	4,200円 (+消費税)
	3本入	3本入
	4971760984144	4971760984151
	W7 × L1,145 × H10mm / 64g	W7 × L1,645 × H10mm / 93g


裁断可能なボード

発泡スチレンボードの種類 ※下記ボードは、代表的なボードの一例です。

ポリスチレン樹脂部 粘着部 上質紙部

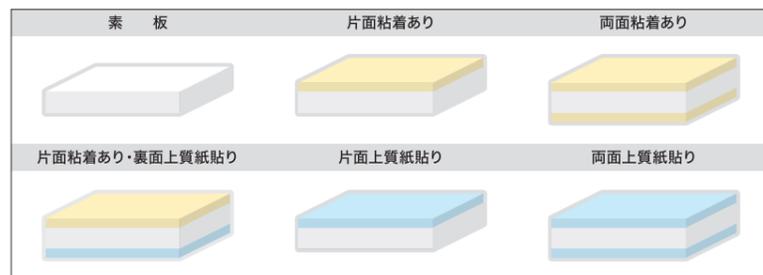

用紙を発泡スチレンボードに貼り付けた場合の裁断厚

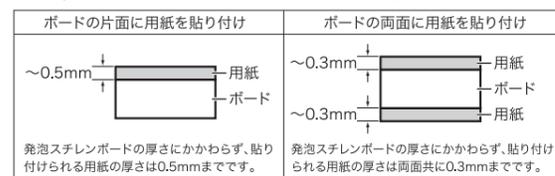

発泡スチレンボードの厚さにかかわらず、貼り付けられる用紙の厚さは0.5mmまでです。
発泡スチレンボードの厚さにかかわらず、貼り付けられる用紙の厚さは両面共に0.3mmまでです。

※ラミネート(厚さ0.1mmまで)を貼り付けたボードも裁断可能です。

発泡スチレンボードに貼り付け可能な用紙

○インクジェットプリンタ用紙(大型プリンタやプロッタで出力可能な用紙):普通紙、上質紙、コート紙、マット紙、レジンコート紙、コットン紙、合成紙(PP樹脂に限る)、和紙 ○一般印刷用紙(印刷業会・出版業界などで使用される用紙):普通紙、上質紙、コート紙、マット紙、レジンコート紙、合成紙(PP樹脂に限る)、特殊紙(ファンシーペーパー)、和紙 ○非印刷用紙(印刷には使用されない用紙):画用紙、色面用紙、画材紙、特殊紙(ファンシーペーパー)

※発泡スチレンボード、および上記の用紙やラミネート以外の素材は、裁断しないでください。

CARL

スチレンボードカッター

クリエイティブの新しいツール。



Trim Gear
TG-PI000/TG-PI500
トリムギア 発泡スチレンボードカッター

カール事務器株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区立石 3-7-9
TEL:03-3695-8171 FAX:03-3695-9271

www.carl.co.jp

●価格・仕様・カラーなどは商品改良時に予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●このチラシの掲載商品のカラーは、印刷のため現物と多少違いがございます。

お問い合わせは

簡単で正確 = 効率性アップ

店頭や店内の販促パネルなどの裁断に最適です

軽く押さえて引くだけでスッと切れるから、
歪んで失敗したり、誤ってケガをする心配はありません。
余分な力を加えないので、仕上がりもキレイで正確。

カッターや定規を使う場合は
ある程度の熟練を要するパネルカットも、
簡単操作の発泡スチレンボードカッターがあれば
誰にでも安全で正確な作業が可能になります。
作業時間の短縮による経営効率アップと、
失敗をなくすことで、コストカットにつながります。

7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能

最大裁断ボード厚

7mm



裁断幅



TG-PI000
1,000mm

(A1長辺対応)

裁断幅

TG-PI500
1,500mm

(B0長辺対応)

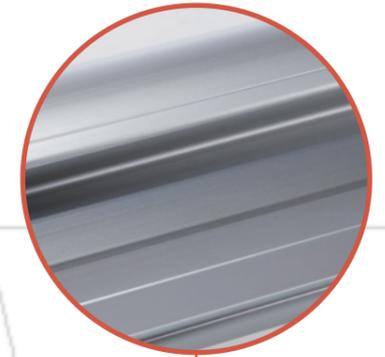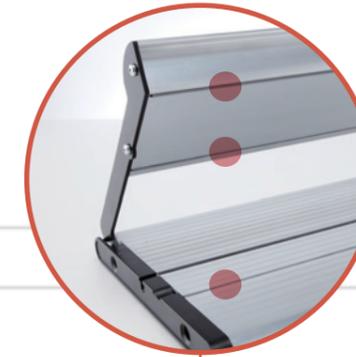

選べる2サイズ

裁断幅1,000mm/1,500mmの
2サイズをご用意

すべり防止ゴム付き

ホルダーとベースの3本のゴムが
ボードをしっかりと固定

軽量で丈夫なアルミ製

TG-PI000は重量6.8kg
TG-PI500は9.2kgの軽量設計



TG-PI000

持ちやすいラバー製スライダー
フィット感抜群で、すべりにくくて持ちやすい

消耗品の交換

刃の交換



1 固定ネジをゆるめ、スライダーからホルダーを取り外します。



2 新しい刃に交換してから、ホルダーをスライダーに取り付けます。

カッターマットの交換



側面(カッターマット挿入口)から引き出して新しいものと交換します。

使用方法



1 レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。



2 レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。



3 スライダーを押し込みながら矢印の方向へ動かし、ボードを裁断します。



4 裁断が完了したボードを取り出します。