

EA584A-10
(ドリルエクストラクターセット)


- ダメージを受けたネジヘッド抜き取り工具
- 工具鋼製
- 電動ドリルと併用します。
電動ドリルは左回転(反時計方向)のみで使用してください。
- 適応サイズ

| | |
|---------|---------|
| ドリルナンバー | 適応ネジサイズ |
| NO.1 | #6-#8 |
| NO.2 | #8-#10 |

- 使用回転数 約30~100rpm
- 先端拡大




- 全長 51mm
- サイズ

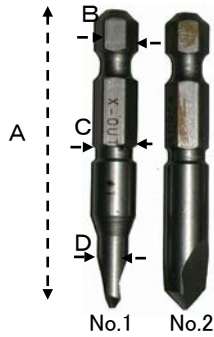

| ドリルナンバー | A | B | C | D |
|---------|----|-----|---|-----|
| NO.1 | 51 | 6.3 | 7 | 4.8 |
| NO.2 | 51 | 6.3 | 7 | — |

(単位mm)

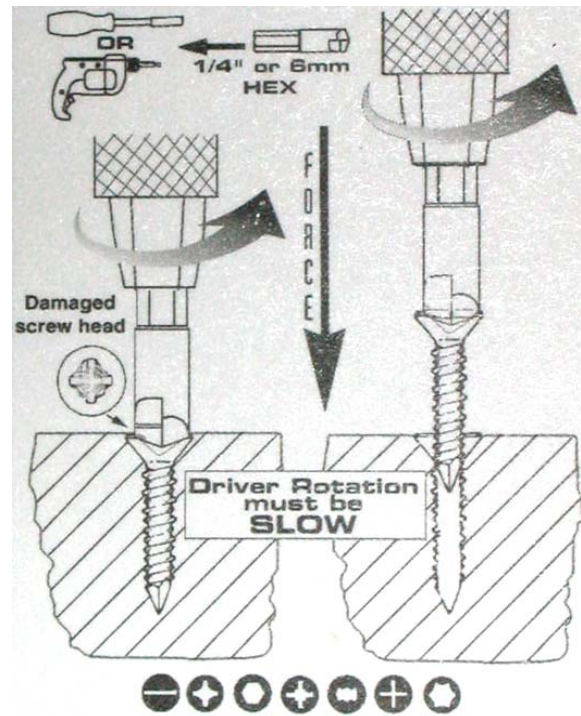


Removes these types of screws

(使用例)




- エキストラクターキット
- 工具鋼製


- 電動ドリルと併用してください。
- 電動ドリルは左回転(反時計方向)のみで使用してください。

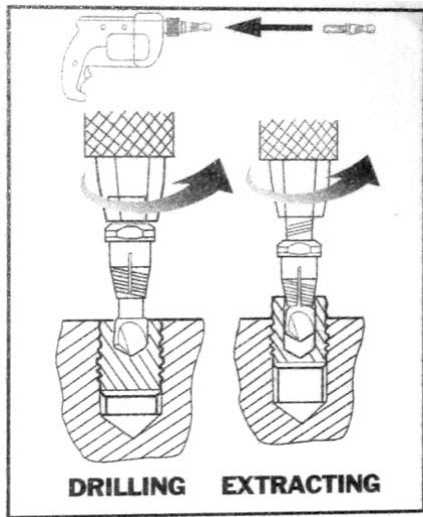


DRILL-OUT® - Power Extractor

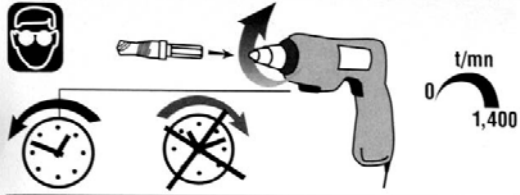


| Ø mm | RPM (t / mn) |
|--------------|--------------|
| M6 1/4" M7 | 700-800 |
| 5/16" M8 M9 | 650-750 |
| 3/8" M10 M11 | 600-700 |

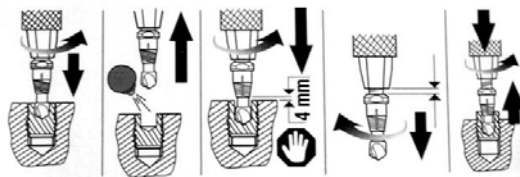


| Ø mm | RPM (t / mn) |
|--------------|--------------|
| M6 1/4" M7 | 350 |
| 5/16" M8 M9 | 470 |
| 3/8" M10 M11 | 840 |

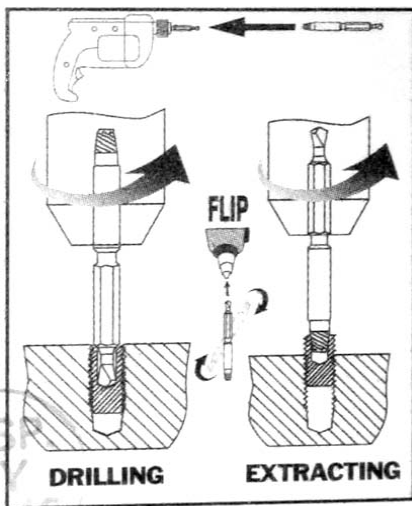


DRILL-OUT® - Micro Power Extractor

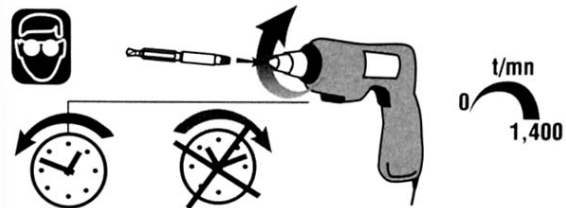

| Ø mm | RPM (t / mn) |
|-------------|--------------|
| M5 #10, #12 | 75-100 |
| M6 1/4" M7 | 75-100 |

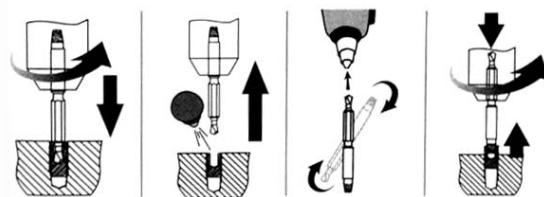


| Ø mm | RPM (t / mn) |
|-------------|--------------|
| M5 #10, #12 | 50 |
| M6 1/4" M7 | 50 |

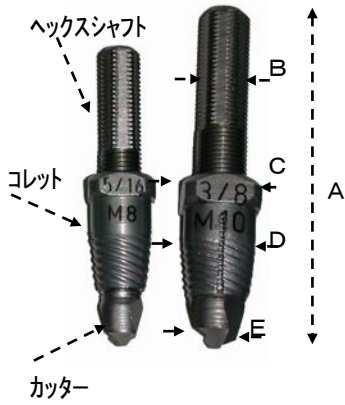

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|-----|---|-----|-----|
| M8 | 32 | 3.7 | 7 | 6.4 | 4.8 |
| M10 | 37.5 | 4.8 | 8 | 8 | 6 |

(単位mm)

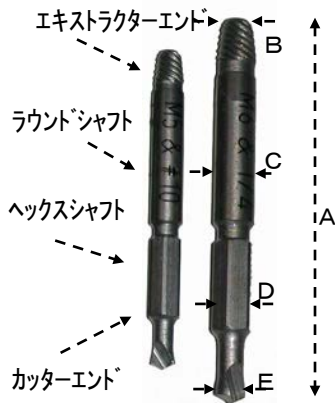

| | A | B | C | D | E |
|----|----|-----|-----|-----|-----|
| M5 | 35 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 |
| M6 | 42 | 3.2 | 4.3 | 4 | 3.2 |

(単位mm)

