

EA584AA(エキストラクターセット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

X-アウト

警告: 作業者は必ず保護メガネや適切な防護服、手袋を着用してください。
壊れたネジに力を加える時は作業場回りに第三者を近づけさせないでください。

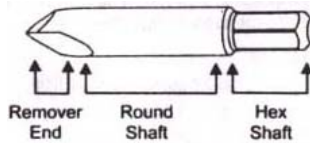


Figure 1 — Remover

使用方法

1. コード/充電式の電動ドリルでスピードコントロールができるものを用意します。
(ドリルサイズ: 6mm或は9mm用)この作業では、ドリルの回転はすべて逆回転(反時計方向)で行います。
2. ネジ径が判別できている時はそれに適応したサイズのリム-バ-を選びます。
ネジ径が不明の時は# 1を最初に使用して順次大きくしていきます。
3. 安全のため電動ドリルの電源を抜いておきます。
六角軸のシャフトをドリルのチャックに差し込みしっかりと固定します。
4. 電動ドリルのプラグを電源に差し込みドリルは逆回転にセットします。
壊れたネジヘッドの中心に先をあて、非常にゆっくりとしたスピード(約70~100rpm)でドリルを動かします。一定の力を加えていきます。
先端がネジヘッドをつかまない時はネジの中心線から5 - 10°傾けてドリルします。
ドリルの回転数は上げないでください。適正な使用でリム-バ-はネジを外していきます。
5. いったんネジが緩み始めたら下方への力を緩め曲がるのを防ぎます。非常にゆっくりした速度で行う事が重要です。

ネジ径(mm)	リム-バ-サイズ
# 10 - # 14	NO..3
# 8 - # 10	NO .2
# 6 - # 8	NO .1

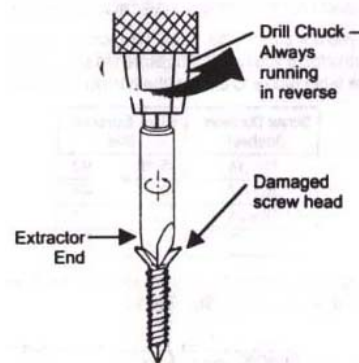


Figure 2 — Removing damaged screw

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929