

# EA584BD(スクリューエクストラクターセット)取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## 構成

エクストラクター (5本)	3.2mm、4.8mm、6.4mm、8.0mm、8.7mm
エクストラクターナット (5個)	10mm、11mm、13mm、14mm、17mm
ドリル (5本)	3.2mm、4.8mm、6.4mm、8.0mm、8.7mm
ドリルガイド (10個)	A、B、C、D、E、F、G、H、I、K
スチールケース (240X160X30mm)	



## 作業手順

ネジのサイズを確認し、ドリルやエクストラクターのサイズを選びます。


構成は下のテーブルを参考にしてください。

折損したボルトにドリルで穴をあけます。

ドリルで開けた穴にエクストラクターをしっかりと差し込みます。

エクストラクターにエクストラクターナットをはめます。

エクストラクターを真っ直ぐにして傾けずに、ナットをスパナなどで反時計方向に回してください。

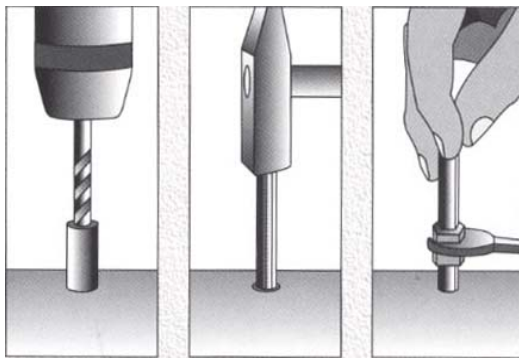

## 参考テーブル

折損 ボルトサイズ	使用 ドリルガイド	1回目の ドリル穴あけ	2回目の ドリル穴あけ	エクストラクター サイズ	エクストラクター ナット対応
M 5	-	3.2mm	-	3.2mm	10mm
M 6	A - B	3.2mm	-	3.2mm	10mm
M 7	A - B	3.2mm	4.8mm	4.8mm	11mm
M 8	C - D	3.2mm	4.8mm	4.8mm	11mm
M 9	C - D	4.8mm	6.4mm	6.4mm	13mm
M 10	E - F	4.8mm	6.4mm	6.4mm	13mm
M 12	G - H	4.8mm	8.0mm	8.0mm	14mm
M 14	I - K	6.4mm	8.0mm	8.7mm	17mm
M 16	I - K	6.4mm	8.7mm	8.7mm	17mm


ネジのサイズに応じてドリル作業を2回行う場合もあります。

ドリルガイドを使う時は図のような状況で使用することをおすすめします。

1回目のドリル作業でドリルガイドを使い穴を開けておきます。

2回目のドリル作業では1回目の下穴を拡大します。

その後にエクストラクターを差し込みます。

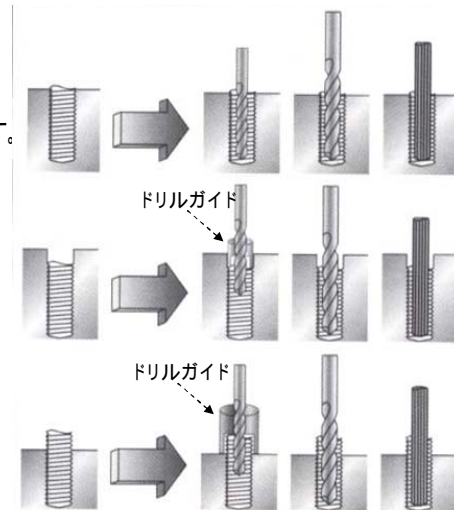

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929