


## ケーブルカッター

EA585J-5

人間工学を駆使

**驚異の入れ味！**

ハンドル荷重を**大幅軽減！**

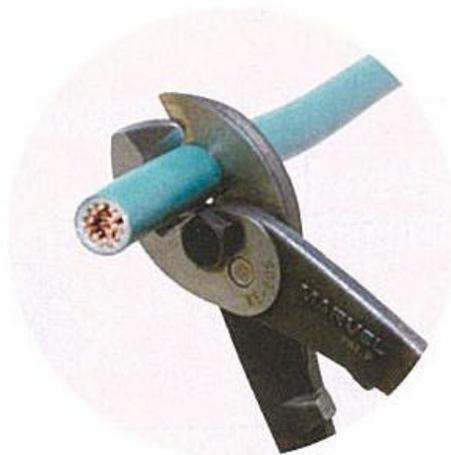

切断能力...IV・CV線： 15.5mm (60mm<sup>2</sup>)

全長...240mm

銅線ケーブル専用

重量...380g

### すばらしい切れ味

刃は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ケーブルの丸みをほとんど変化させません。

### 短い

全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。

### ボルト

刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。

参考

ケーブル仕上がり外径 (mm)

mm <sup>2</sup>	8	14	22	38	60	80	100	150	200	250	325	400	500
ケーブル													
IV	6	7.6	9.2	11.5	14	15.5	17	21	23	26	29	32	35
VVR	16	19	23	28	33	37	40	47	53	58	65	-	-
CT	8.4	9.4	11	13	15.5	17	19	22	26	28	31	34	38
CVT	-	21	24	28	33	-	41	47	55	60	66	72	80