

# EA585JA-1~4 ケーブルカッター

廃番

品番	全長	重量	切断能力			
			IV	VVR	CV	CVT
<del>EA585JA-1</del>	<del>315mm</del>	<del>730g</del>	<del>80mm<sup>2</sup></del>	<del>14mm<sup>2</sup>X3心</del>	<del>38mm<sup>2</sup></del>	<del>14mm<sup>2</sup></del>
EA585JA-2	455mm	1100g	150mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup> X3心	100mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>
EA585JA-3	600mm	1540g	250mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup> X3心	200mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup>
EA585JA-4	800mm	2930g	500mm <sup>2</sup>	150mm <sup>2</sup> X3心	400mm <sup>2</sup>	100mm <sup>2</sup>

(ケーブルカッター)

○材質…刃部:刃物用特殊鋼  
ハンドル部:特殊アルミ合金

 


一般のケーブルカッターに比べ、ケーブルの丸みをほとんど変化させずに切断できます。




## ケーブルの種類

### ● IV



導 体: 軟銅  
絶縁体: PVC [黒、白、赤、緑、黄、青]

### ● 600V-CV単心

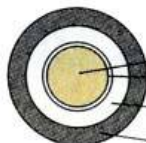

導 体: 軟銅、アルミ  
セパレーター: テープ(8mm<sup>2</sup>以上) [白]  
絶 縁 体: XLPE [白(自然色)]  
シ ー ス: PVC [標準色: 黒]

### ● VVF類




導 体: 軟銅、アルミ  
絶 縁 体: PVC [黒、白、赤、緑]  
シ ー ス: PVC [標準色: 灰]

### ● トリプレックス (CVT)



単心ケーブルを3条より合わせたもので、VV類の線心識別は絶縁体色  
CV類の線心識別はセパレートテープの色で表わし、黒、白、赤とします。

### ● VVR

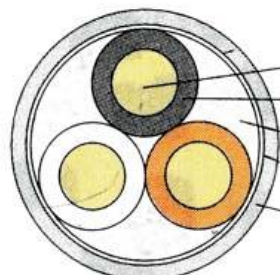

導 体: 軟銅  
絶縁体: PVC [線心識別: 黒、白、赤、緑]  
介 在: 介在物  
押 え: テープ  
シ ー ス: PVC [原則: 灰]