

EA585KR-11、EA585KR-12(絶縁ケーブルカッター)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を安全にご使用頂くためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。



注意


作業前には必ず電源を切ってください。
電気の流れている設備に近づいても、金属部分には触れないでください。
作業安全規則を遵守してください。
熟練者のみ使用してください。

◆仕様

品番	全長	切断能力		重さ
		単線	撚り線	
EA585KR-11	250mm	32mm	240mm ²	555g
EA585KR-12	280mm	52mm	380mm ²	745g

- ・ 1000V絶縁
- ・ 銅、アルミニウムケーブル用
- ・ ワンハンド操作のラチェット式
- ・ 特殊工具鋼

◆各部名称

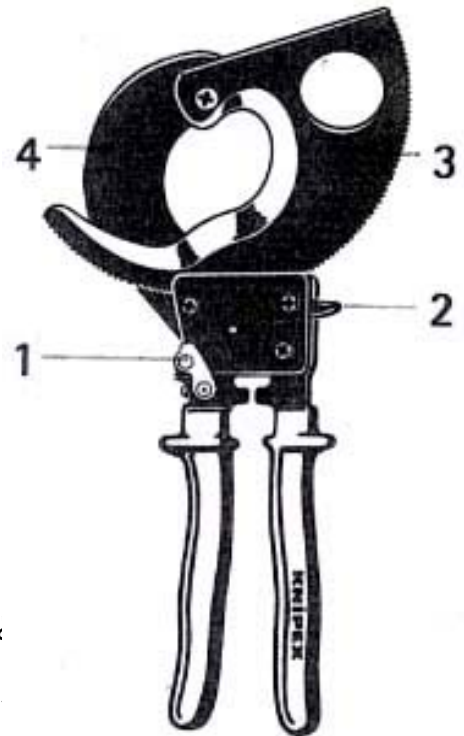

- 1: ハンドルロック
- 2: ロックレバー
- 3: 可動刃
- 4: 固定刃

◆使用方法

- ① ハンドルの解除
1 (ハンドルロック) を離すとハンドルが横に開きます。
- ② 可動刃の解除
ハンドルを握りながら、2 (ロックレバー) を上に上げると、
スプリング機構が外れ、ブレードのロックが解除されます。
- ③ ケーブルの切断
4 (固定刃) にケーブルを置き、3 (可動刃) を
ケーブルに軽くあたる所まで持っていきます。
〔ブレードは大変危険ですので、刃の前に
指などを持っていかないようにちゅういしてください。〕

大きな比率で切断する時は、ハンドルを大きく開きながら切る。
ラチェットを2ステップずつカットします。
小さな比率で切断する時は、ハンドルを半分開きながら切ると
ラチェットを1ステップずつカットします。

◆メンテナンス

ギヤ一部分をきれいにし、余分な油やホコリを除去してください。
時々、機関部に注油してください。