


EA586KA (油圧ナットブレーカー)

- 外せなくなったナットを破壊して取り外します。
- オフセット型のため、狭い場所での使用が可能です。
- 油圧式
- ナットサイズ 7~24mm
- 全長 240mm A 50mm B 20mm C 21mm
- 重量 0.86kg
- 許容トルク 60Nm

○ **スチールナット用**
(ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)



替刃EA586KA-1(1個)

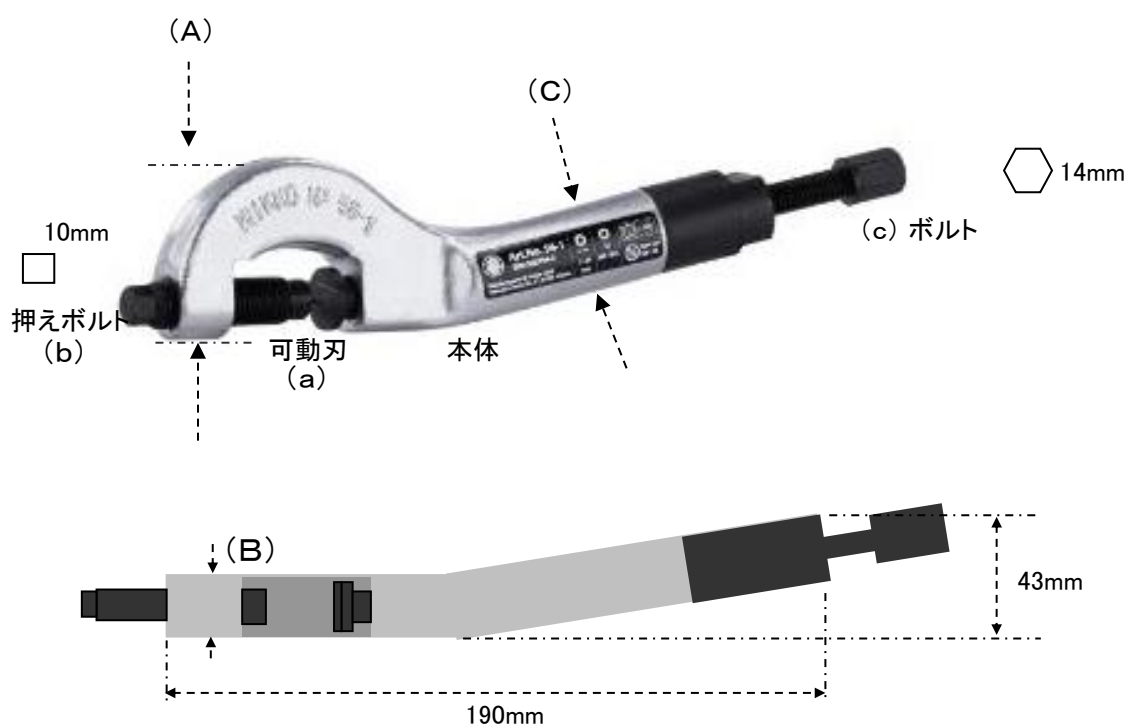

○ 操作手順

1. 刃(a)を元の位置に戻します。
そして、ナットの平らな面が押えボルト(b)と刃(a)に当たるようにセットします。
2. 押えボルト(b)の押え面とナットの平らな面、そして反対側のナットの平らな面と刃(a)が当たるまで押えボルト(b)を締め込みます。
3. ボルト(c)をゆっくり締め込んでいくとナットが割れます。
4. 事故やツールの破損を防ぐためにも許容トルク以上の力はかけないでください。

○ 注意

このナットブレーカーはスプリングの力によって自動的に刃が戻るタイプではありません。そのために使用後は手動で必ず元の位置に締め込んでください。

1. ボルト(c)を回して緩めます。
2. 押えボルト(b)をレンチで締め込んで行き、刃(a)を元の位置に戻します。

○ 参考図

