

	ナット対辺	全長	幅(A)	(C)	重量	対辺	内径
EA586W-2	10-27mm	130mm	50mm	17mm	0.4kg	17mm	40X32mm
EA586W-3	17-36mm	160mm	60mm	19mm	0.7kg	19mm	48X42mm

Ver.1.1

(ナットスプリッター)

替刃	適合本体	
EA586W-2B	EA586W-2	
EA586W-3B	EA586W-3	


1組(固定刃+可動刃)

1組(固定刃+可動刃)

○ 両刃式

○ スチールナット用 (ステンレスナット、焼入れ(鍛造)ナット不可)

- 材質 … 本体:炭素鋼、刃:特殊合金鋼
- ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットや、なめたナットを取り除きます。
- ナットブレーカーの刃は消耗品です。刃先が丸くなったり、かけたり、割れた時は交換してください。

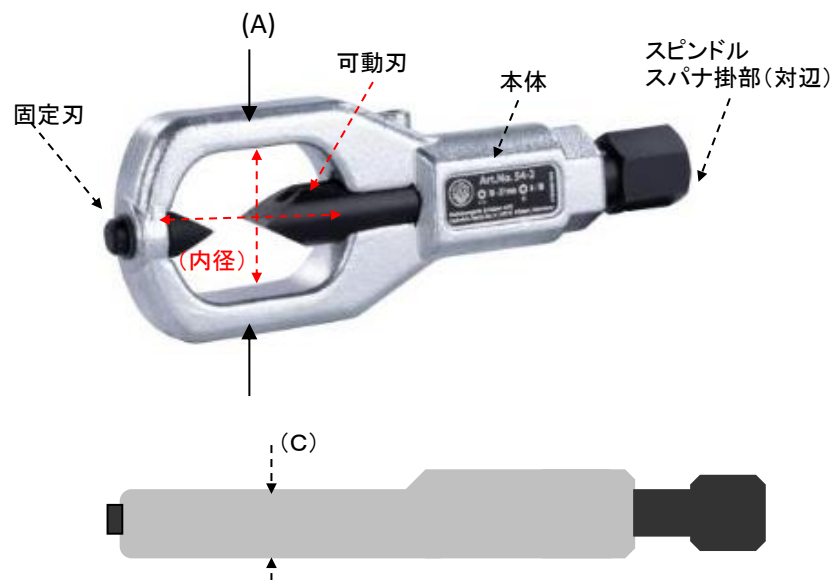

○ 使い方

- 図のように平面な方を下にします。
1. スピンドルを巻き戻して刃を充分引き込みます。
 2. 本体のフレーム内に対象のナットを入れます。
 3. 刃がナットに対して直交する事を確認してください。



4. スパナをスピンドルにかけてください。
スピンドルを回して、刃を前進させます。
 5. 作業が終了したらスピンドルを巻き戻してください。
- * 作業時は必ず保護メガネを着用してください。