

EA587A-2(タイルカッター)取扱説明書

Ver.1.2

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。




作業を行うときは、手袋を必ず装着してください。

◆仕様

- ・タイルカッティング能力…厚さ : 5~10mm、長さ : 最大250mm
- ・ブレード材質…タングステンカーバイト
- ・サイズ…140×400×115(H)mm
- ・重量…1260g

◆各部の名称

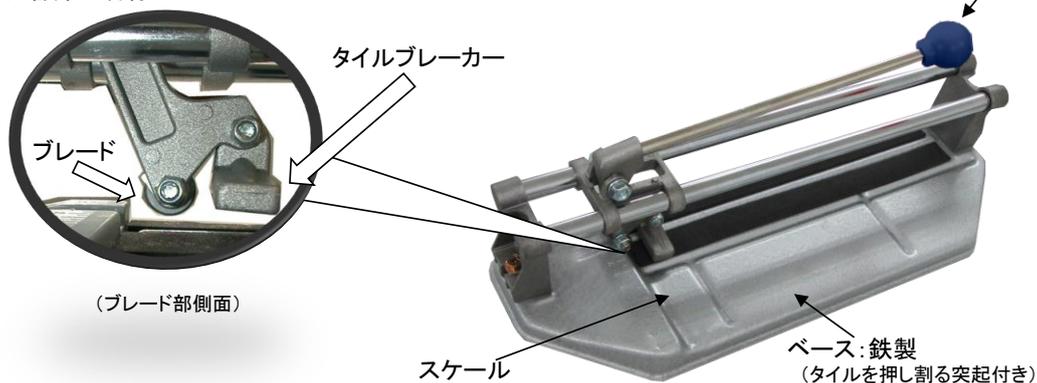

◆使用方法



- ①ハンドルを押さえブレードを前に押しながら
タイルに折り目をつけていきます。



- ②タイルの折り目の最後の部分にタイルブレーカーを当てて、
ハンドルを軽く押します。



- ③折り目に沿ってタイルを割ります。

20.JAN.

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929