

OLFA®**POKI STATION**

折りたくなる刃折器

カッターナイフ刃折器 ポキステーション
Disposal case

『もっと気軽に刃を折りたい!』そんな気持ちに応えます。
刃を折るときストレスを全く感じさせないレバー式で、どなたでも簡単に刃を折ることができます。折った刃の処理も、安全かつ簡単に行え、快適な作業環境づくりに役立ちます。



小型カッターから大型カッターまで幅広くお使いいただけます。

折りたくなる刃折器 ポキステーション

余計なチカラを使わず **軽いチカラで**
刃を折ることができます。



刃折口は刃のサイズに合わせて **3タイプ**

S₉mm

刃幅9mmサイズ

替刃 (小)
特専黒刃 (小)
特専ロング
特専ロング02
ステンレス替刃 (小)
細工カッター替刃

M_{12.5}mm

刃幅12.5mmサイズ

替刃 (M厚)
替刃 (中)
特専黒刃 (中)
特専黒刃 (中) 02
特専黒刃 (中) ロング02

L₁₈mm

刃幅18mmサイズ

替刃 (大)
特専黒刃 (大)




※カッターナイフや替刃は付属していません。

刃を折る時フロントから確認できるので安心です。



カッターナイフや替刃などをまとめて入れておくことができます。

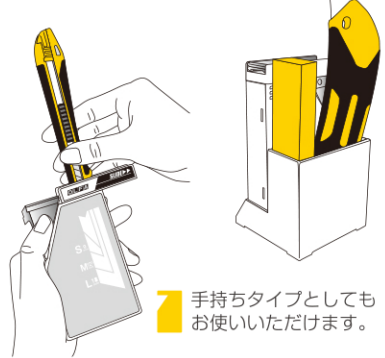

手持ちタイプとしてもお使いいただけます。

使い方

本体上部のスライダーを黒矢印の方向に引いてください。刃折口が開き、レバーが手前に起き上がります。

ご使用のカッターナイフのサイズに合わせて S・M・L の3種類から刃折口を選びます。

ブラックS型を使用する場合は「M」の刃折口をご使用下さい。

ブラックS型 2B/2BS → M

カッターナイフの刃を1ピッチ出し、カッターの刃の折線を手前にして刃折口にしっかり奥まで差し込みます。

折線

1ピッチ

左右両用カッター
左右両用カッターで刃を反転させて装着している場合も、刃の折線を手前にして差し込んでください。

O X

カッターナイフを手で固定し、レバーを押します。「ポキッ」と音がするまで押して下さい。

手で固定

ポキッ

※刃はカッターナイフを差し込んでから出すことはできません。
※カッターナイフを奥まで差し込まないと刃は折れません。

刃を折った後はレバーを押さえずに本体上部スライダーを、元に戻してください。

折った刃が溜まったら、本体裏面から刃をまとめて処理してください。処理の方法は各自体の指示に従ってください。

非対応カッターナイフ本体

特大H型カッター	大型カッター	小型カッター
全種	LL型 [1B]	サーフ
	KL型 [4B]	エコカッター-S型
	OL型 [5B]	
	円切りカッター-L型 [90B]	MZ-S型
	レフティL型 [163B]	リミテッドMA
	MZ-AL型 [168B]	



- 溜まった刃の処理の際は十分ご注意ください。
- 幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- 付属の取扱説明書をよくお読みください。
- 廃番の商品には対応しておりません。
- オルファカッター以外のカッターナイフ及び替刃への対応は保証しておりません。
- カッターナイフの刃を溜めすぎると危険です。こまめに処理してください。
大型刃 (18mm 幅) では 15 枚分、中型刃 (12.5mm 幅) では刃 25 枚分、小型刃 (9mm 幅) では 50 枚分の刃が収容可能です。