

EA589CV-12(折線なし) カッターナイフ仕様書



使用上の注意

- ・ブレードは非常に鋭利で危険です。取扱に注意してください。
- ・使用時や交換時は怪我をしないよう、十分注意してください。
- ・引き切り作業以外には使用しないでください。
- ・高所作業には、使用しないでください。
- ・使用時や刃の交換時、保護めがねや手袋を着用し、安全に心がけてください。
- ・使用後の刃は、各市町村の条例により適切な処理を行ってください。
- ・幼児の手の届かない場所に保管してください。

◆仕様


- 左右兼用
- 刃幅…9mm
- 刃長…95mm
- 刃形状…折線なし
- サイズ…14×7(t)×144(L)mm(突起部分の除く)
- 替刃…EA589CV-14(折線なし)、EA589CV-13(折線入り 使用可能)
- 材質…刃:スチール、本体:プラスチック
- 刃厚…0.4mm
- 重量…12g

◆使用方法

オートロック式なので、好きな場所で刃が留まります。
刃の向きを裏返すことにより、右利き用にも左利き用にも使えます。
エンドキャップに刃折器が付いています。



◆刃の交換方法 (※下の説明図は、旧タイプ(赤)です。新タイプは、(青)です。)

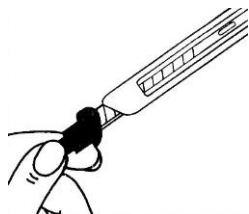

エンドキャップの刃折器で刃を切断することができます
EA589CV-12は折線がないので使用できません