


EA590HC-3 内外兼用スナップリングプライヤー 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 Ver.1.1
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆特 長

穴用: 46～102mm
軸用: 38～102mm
穴用、軸用と切替可能な先端
調節可能なストッパーを持つリングプライヤー
ラチェットロック機能付

◆各部の名称

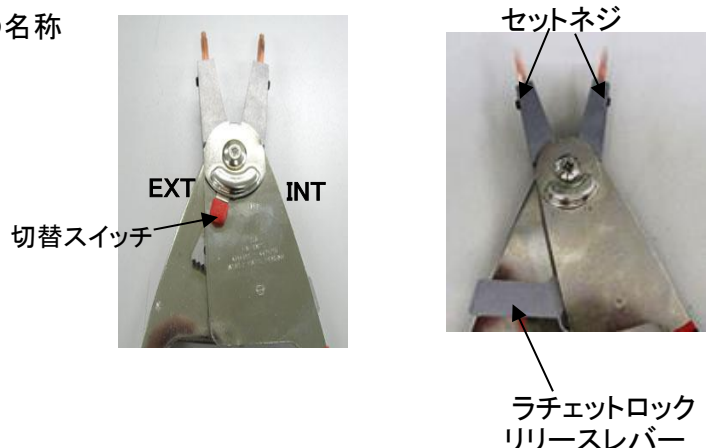

警告: スナップリングプライヤーで作業するときは、常に保護メガネを装着してください。

◆使用方法

- ステップ1. リングサイズに適応するサイズの先端チップを取付けます。
プライヤーにチップを差し込み、六角レンチでセットネジを締めて固定します。
- ステップ2. 穴用のセット方法…グリップ部の切替スイッチを『EXT』側にセットします。
(本体の表示には『INT』の文字が表れます)
- 軸用のセット方法…グリップ部の切替スイッチを『INT』側にセットします。
(本体の表示には『EXT』の文字が表れます)

ステップ3. プライヤーが“カチッ”と音がするまで握りこんみますプライヤーの作業準備が完了です。

◆ラチェットロック解除レバーの使い方



ラチェットロック
リリースレバー

- ラチェットリリースレバーをグリップ握り方向に動かすことでロックの解除ができます。
- グリップは、ロックがリリースされると開きます。
- ラチェットロックは軸用リングを開いた状態を保ち、穴用リングは閉じた状態を保ち、作業を簡単にします。
- スナップリングプライヤーにスナップリングを装着時、ラチェットに力がかかってリリースしにくい場合は、グリップを絞ると簡単にリリースすることができます。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929